

Stützwinkel

EH 1120.400 - EH 1122.300




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen

Maßzeichnung

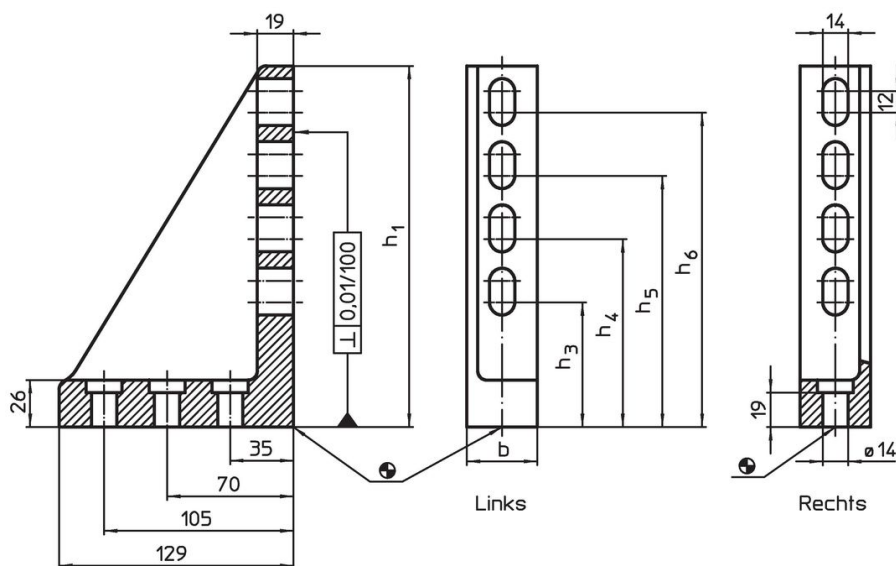

Bestellinformationen

System	Abmessungen						Lage der Rippen	[g]	Art.-Nr.
	b	h ₁	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
V70	37	140	69	104	–	–	links	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	links	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	–	–	rechts	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	rechts	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	–	–	links	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	links	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	–	–	rechts	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	rechts	3466	1122.300

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.