

Trägerbacken • pendelnd EH 1702.



Produktbeschreibung

- Zur Aufnahme verschiedener Niederzug-Elemente (Art.-Nr. 1703.300-1703.400) Universal Grippset (Art.-Nr. 1702.600) und Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710-1702.780)
 - Stirnfläche als Spannfläche nutzbar (gehärtet und geschliffen)
 - Trägerbacke, mobil, pendelnd (Art.-Nr. 1702.200)
 - Zum Spannen ungleichmäßiger Werkstücke
 - Zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen
- Lieferumfang **ohne** Niederzug-Elemente, Universal Grippset und Grippeinsätze.

Werkstoff

- Stahl, gehärtet

Maßzeichnung

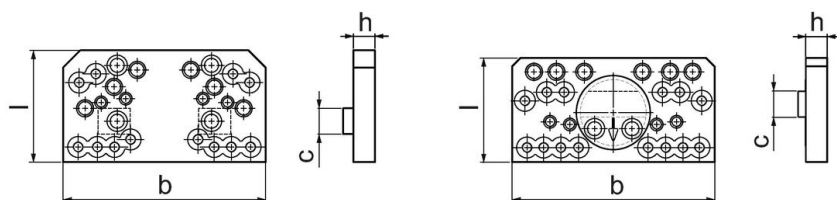


Bild 1

Bild 2

Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen				[kg]	Art.-Nr.
	b	l [mm]	h	c		
Backe, fix – Bild 1						
125	189	104	20	24	3	1702.100
Backe, mobil – Bild 2						
125	189	97	20	24	3	1702.200

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.