

Trägerbacken

EH 1702.



Produktbeschreibung

- Zur Aufnahme verschiedener Grippeinsätze (Art.-Nr. 1702.710-1702.780) oder einem Universal Gripset (Art.-Nr. 1702.600)
 - Für Dreipunktspannung
 - Stirnfläche als Spannfläche nutzbar (gehärtet und geschliffen)
- Lieferumfang **ohne** Universal Gripset und Grippeinsätze.

Werkstoff

- Stahl, gehärtet

Maßzeichnung

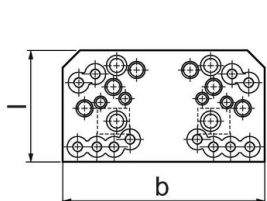


Bild 1

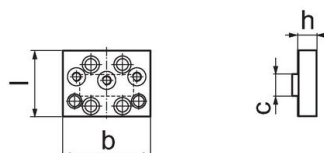


Bild 2

Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen				Art.-Nr.
	b	l [mm]	h	c	
Backe, fix – Bild 1					
125	189	104	20	24	3 kg 1702.100
Backe, mobil – Bild 2					
125	97	73	20	24	1200 g 1702.300

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.