

## Grippeinsätze • niedrig

### EH 1702.




#### Produktbeschreibung

- Für Rohteilspannung
- Geringstmöglicher verlorener Spannrand
- Eingriphöhe: einstellbar von 3,0 bis 4,5 mm

#### Werkstoff

- Stahl, gehärtet

#### Maßzeichnung

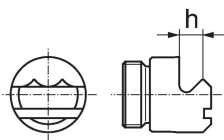

#### Bestellinformationen

Abmessungen h [mm]	 [g]	Art.-Nr.
5	20	1702.750

#### Compliance

##### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

##### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

##### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.