

Rohrgriffe • gerade, Frontmontage EH 24321.



Produktbeschreibung

Rohrgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren.

Werkstoff

Griff

- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
- Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Griffschenkel

- Aluminium, eloxiert
- Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz, strukturmatt

Deckel


- Kunststoff, hellgrau

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung

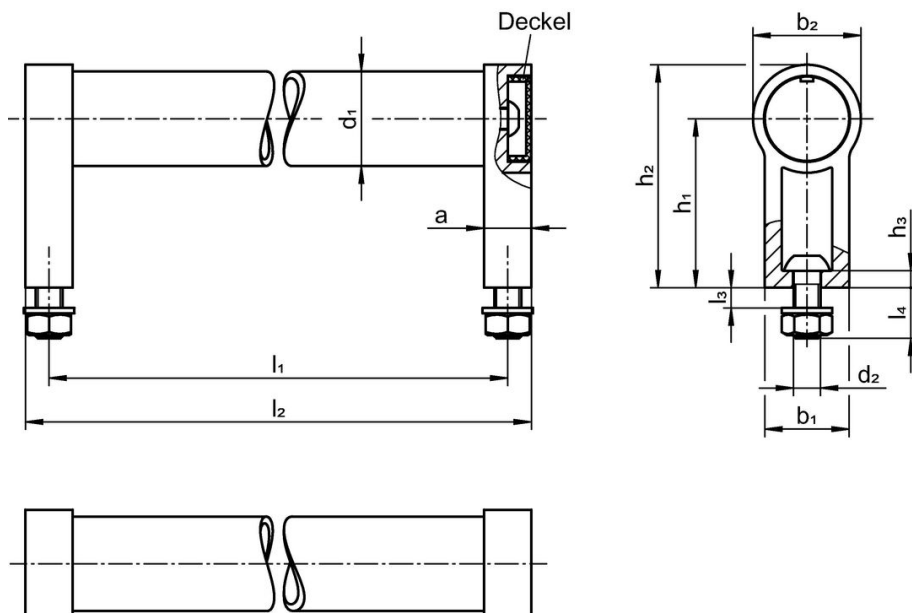

Bestellinformationen

| d ₁ | l ₁ ±0,25 | a | Abmessungen | | | | | [g] | Art.-Nr. |
|---------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|
| | | | b ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | l ₂ | | |
| [mm] | | | | | | | | | |
| silber ähnlich RAL 9006 | | | | | | | | | |
| 28 | 200 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 214 | 320 | 24321.0700 |
| 28 | 250 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 264 | 320 | 24321.0705 |
| 28 | 300 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 314 | 360 | 24321.0710 |
| 28 | 350 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 364 | 400 | 24321.0715 |
| 28 | 400 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 414 | 440 | 24321.0720 |
| 28 | 500 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 514 | 480 | 24321.0725 |
| 28 | 600 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 614 | 500 | 24321.0730 |
| schwarz ähnlich RAL 9005 | | | | | | | | | |
| 28 | 200 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 214 | 300 | 24321.0800 |
| 28 | 250 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 264 | 360 | 24321.0805 |
| 28 | 300 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 314 | 360 | 24321.0810 |

| d ₁ | l ₁ ±0,25 | a | Abmessungen | | | | | [g] | Art.-Nr. |
|----------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|
| | | | b ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | l ₂ | | |
| [mm] | | | | | | | | | |
| 28 | 350 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 364 | 380 | 24321.0815 |
| 28 | 400 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 414 | 440 | 24321.0820 |
| 28 | 500 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 514 | 480 | 24321.0825 |
| 28 | 600 | 14 | 25 | M6 | 50 | 66 | 614 | 500 | 24321.0830 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.