


角形推板  
1020.300

## 产品描述

## 材质

- 灰铸铁，磷酸盐处理，研磨

## 图面

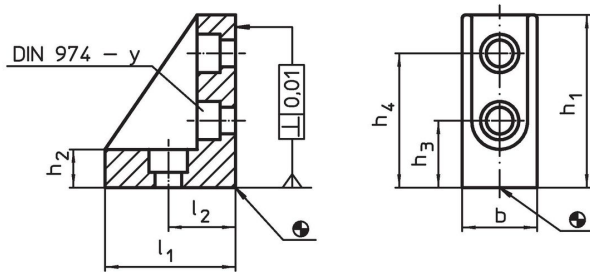

## 订单信息

系统	尺寸							螺丝用	y	📦 [g]	品号
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M8	8	167	1020.300

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。