

传动块 · DIN 2079

23100.0050




产品描述

These drive blocks are manufactured according to DIN 2079.

材质

- 合金硬化钢，表面硬化，染黑，研磨


图面

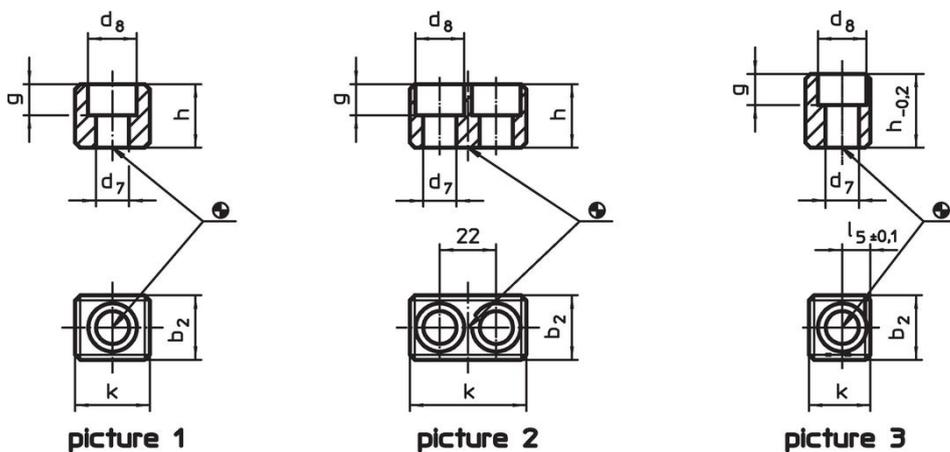

订单信息

| 主轴头No. | 尺寸 | | | | | | 螺丝用 ISO 4762 | [g] | 品号 |
|-------------------------------|------|-------------|-------|-------|------|----|-----------------|-----|------------|
| | k | b_2 h5 | d_7 | d_8 | g | h | | | |
| 适用于主轴头 nos. 30~60, 型式A - 相片 1 | | | | | | | | | |
| 50 - 55 | 26,5 | 25,4 | 13 | 19 | 12,3 | 25 | M12 x 25 | 88 | 23100.0050 |

应用范例

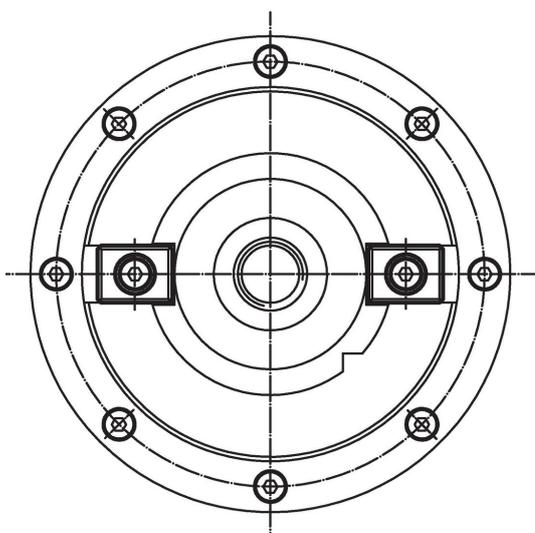

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。