


## 平压花姆指螺帽 · DIN 653

24770.0292

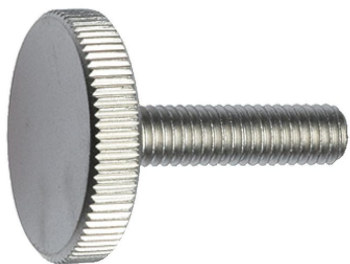

### 产品描述

所有滚花螺丝是整体都有螺纹的一体成型制品 (DIN-代号 A)。

### 材质


- 不锈钢 1.4305, 钝化喷砂

### 更多信息

### 注意事项

根据 DIN 规范, 压花的间距和深度也不同。

### 图面

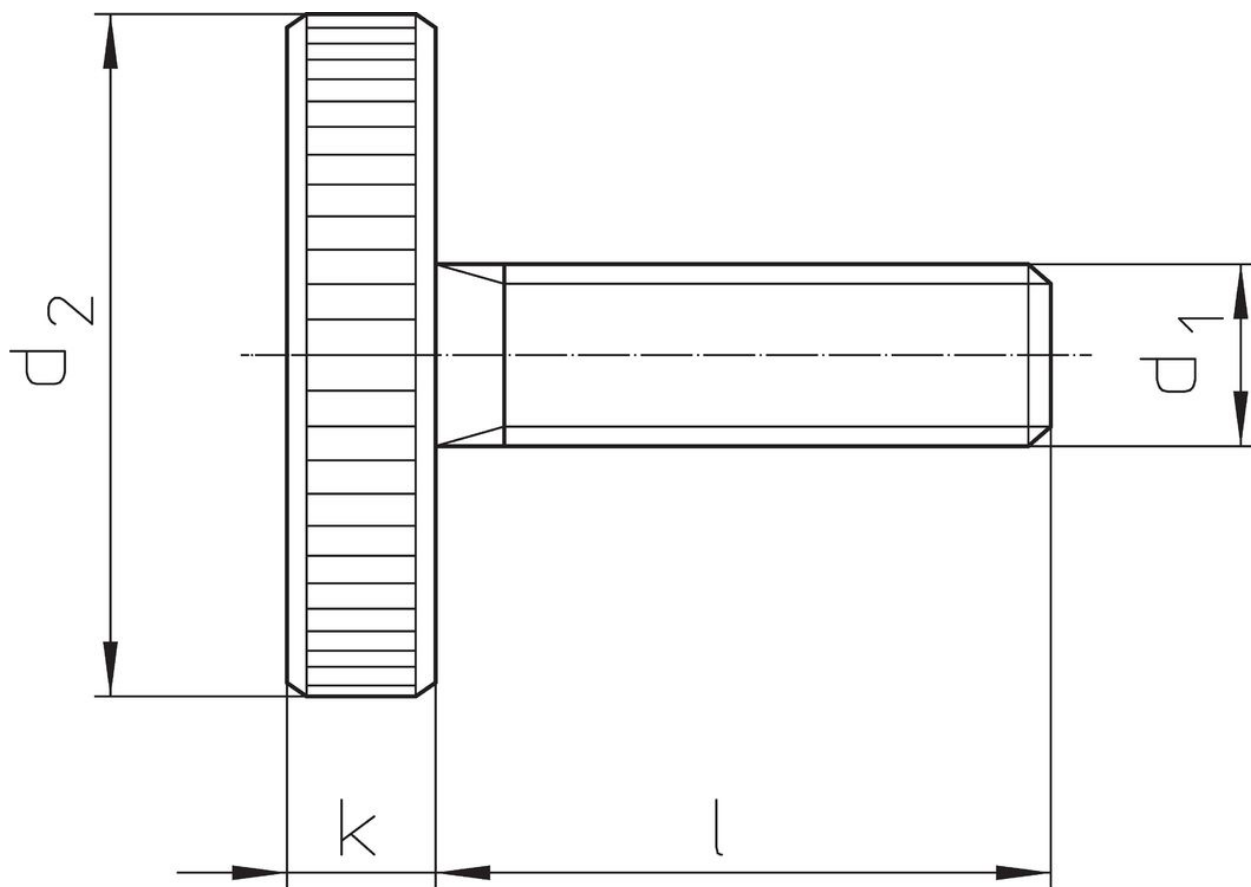

### 订单信息

| 尺寸    |     | [mm] | [g] | 品号         |
|-------|-----|------|-----|------------|
| $d_1$ | $l$ |      |     |            |
| 不锈钢   |     |      |     |            |
| M4    | 8   | 16   | 3,5 | 24770.0292 |

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。