


## 平压花姆指螺帽 · DIN 653

24770.0372

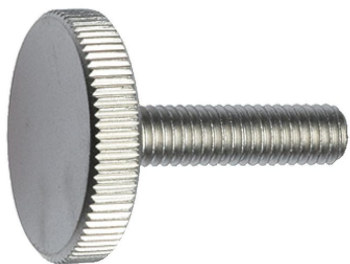

### 产品描述

所有滚花螺丝是整体都有螺纹的一体成型制品 (DIN-代号 A)。

### 材质


- 不锈钢 1.4305, 钝化喷砂

### 更多信息


### 注意事项

根据 DIN 规范, 压花的间距和深度也不同。

### 图面

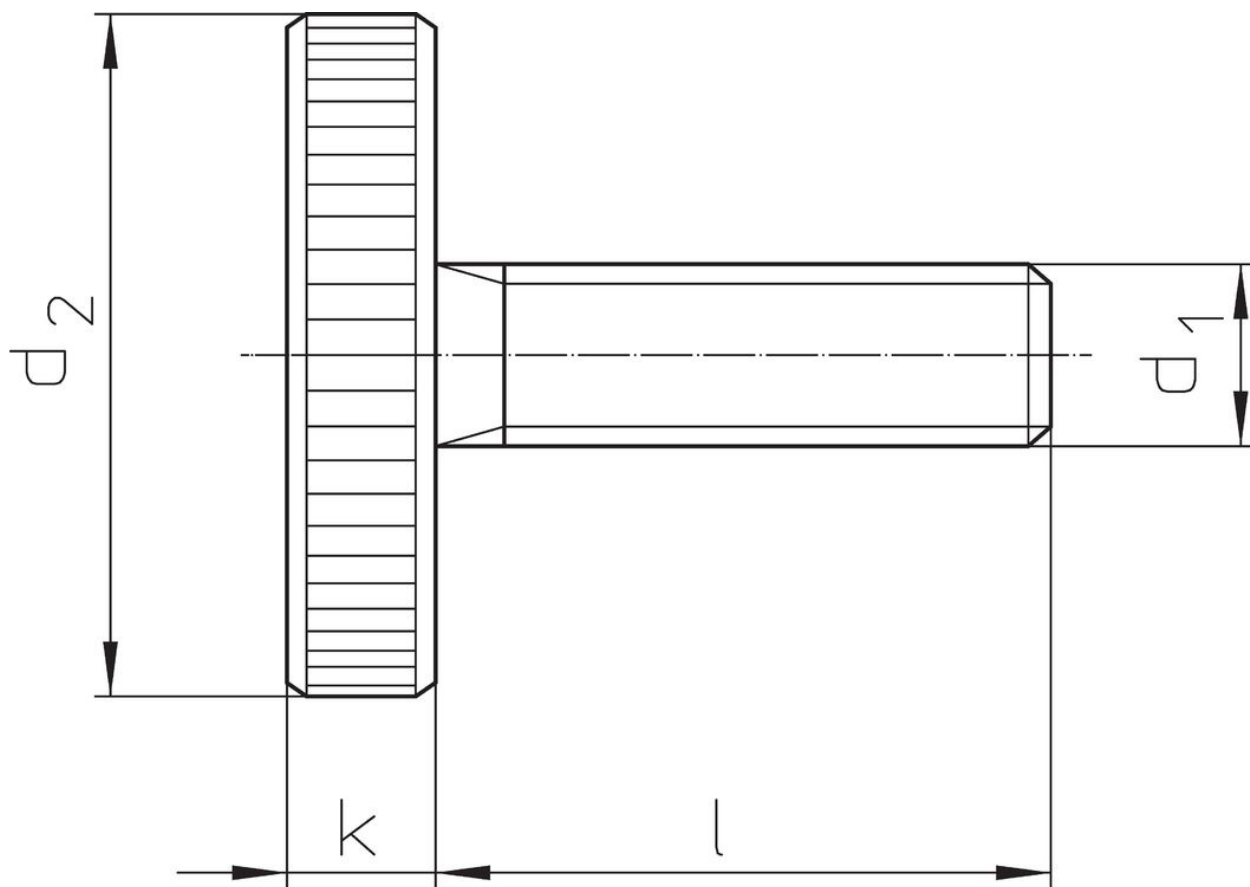

### 订单信息

| d <sub>1</sub> | 尺寸<br>l<br>[mm] | d <sub>2</sub> | k | <br>[g] | 品号         |
|----------------|-----------------|----------------|---|--|------------|
| 不锈钢            |                 |                |   |  |            |
| M10            | 20              | 36             | 8 | 71   | 24770.0372 |

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。