

## 平压花姆指螺帽 · DIN 653

24770.0472



### 产品描述

所有滚花螺丝是整体都有螺纹的一体成型制品 (DIN-代号 A)。

### 材质


- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

### 更多信息


### 注意事项

根据 DIN 规范, 压花的间距和深度也不同。

### 图面

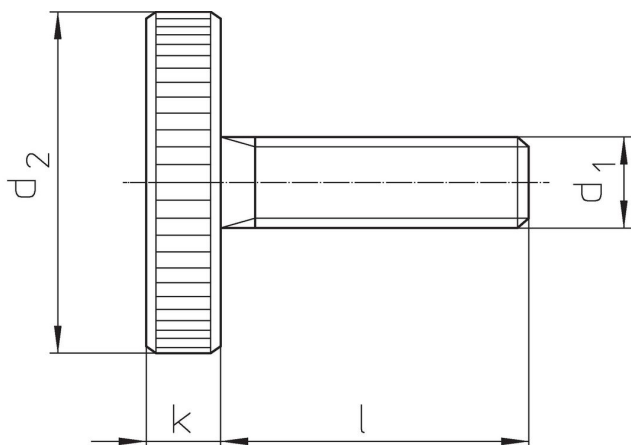

### 订单信息

| d <sub>1</sub> | l | 尺寸<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | k   | <br>[g] | 品号         |
|----------------|---|------------------------------|-----|--|------------|
| 钢              |   |                              |     |  |            |
| M3             | 6 | 12                           | 2,5 | 2  | 24770.0472 |

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。