

## Držáky

### 1040.700




#### Popis produktu

#### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

#### Výkres s rozměry

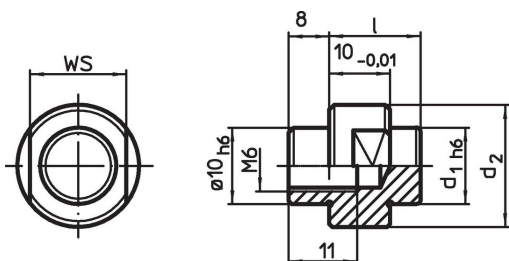

#### Informace pro objednání

System	d <sub>1</sub>	Rozměry d <sub>2</sub> [mm]	l	SW [mm]	 [g]	Obj. č.
V40	13	19	15	17	30	1040.700

#### Shoda

##### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

##### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

##### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.