

## Upínací kameny pro T-drážku

1131.100



### Popis produktu

#### Materiál


- Ocel, tvrzená, broušená

#### Další informace

#### Další produkty

- Imbusové T-klíče

### Výkres s rozměry

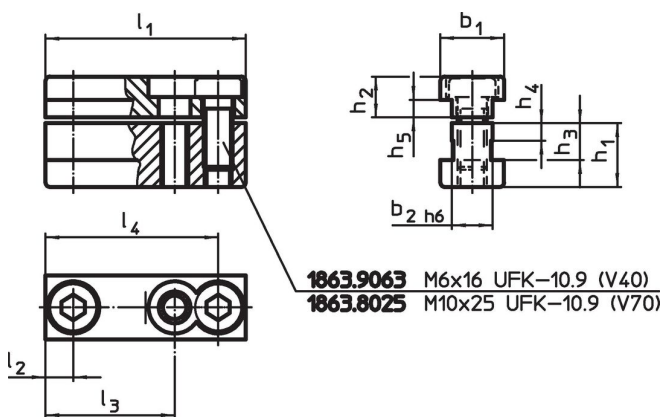

### Informace pro objednání

Systém	Rozměry											Obj. č.	
	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$		[g]
V70	69	9,5	44,5	59,5	22	14	22	14	12,7	6	6	292	1131.100

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.