

## Držáky

### 1143.300




#### Popis produktu

#### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

#### Výkres s rozměry

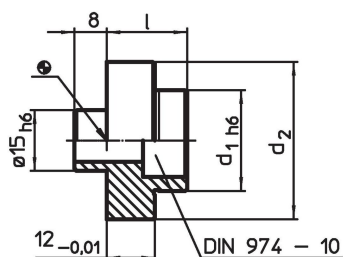

#### Informace pro objednání

Systém	d <sub>1</sub>	Rozměry		[g]	Obj. č.
		d <sub>2</sub> [mm]	l		
V70	54	69	26	570	1143.300

#### Shoda

##### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

##### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

##### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.