

## Upínací lišty • Délka 400 - 700

1585.400




### Popis produktu

#### Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená

### Výkres s rozměry

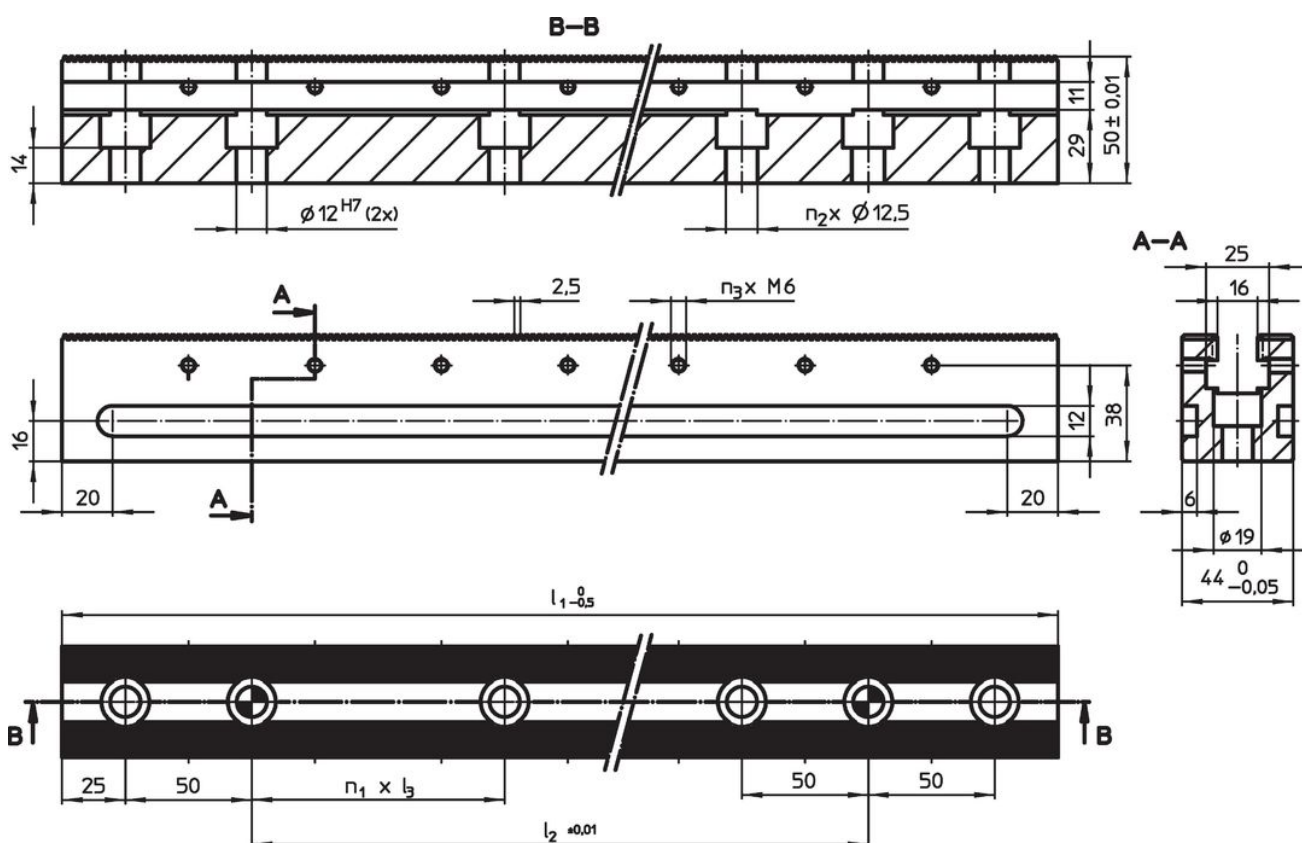

### Informace pro objednání

| $l_1$ | Rozměry |      | $l_3$ | Počet |       |       | [kg] | Obj. č.  |
|-------|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
|       | $l_2$   | [mm] |       | $n_1$ | $n_2$ | $n_3$ |      |          |
| 400   | 250     |      | 100   | 2     | 4     | 7     | 5    | 1585.400 |

### Příslušenství

|  | Počet přesných šroubů<br>M12 x 45 | Počet šroubů s válcovou hlavou<br>M12 x 45 | [g] | Obj. č.  |
|--|-----------------------------------|--|-----|----------|
| <b>připevňovací šrouby pro upínací lišty</b> |                                   |  |     |          |
|  | 2                                 | 4  | 304 | 1585.401 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.