

Dorazy • hladké
1586.070




Popis produktu

Materiál


Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená


Výkres s rozměry

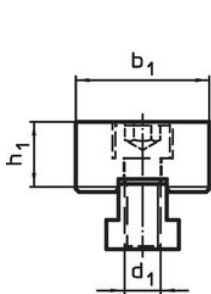


Obr. 1

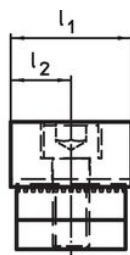


Obr. 2

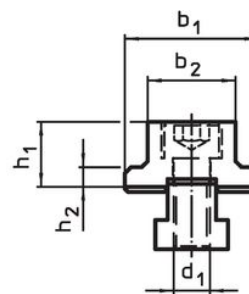


Obr. 2

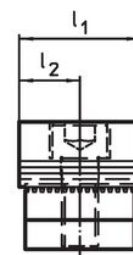


Obr. 2

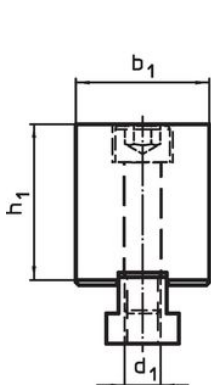


Obr. 3

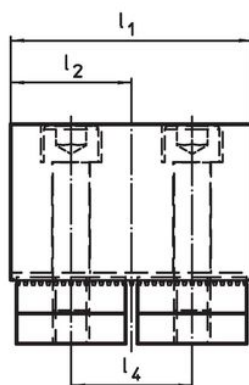

Obr. 4

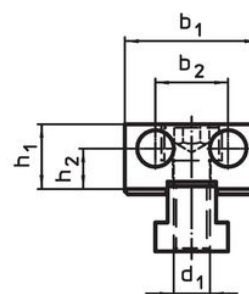

Obr. 4

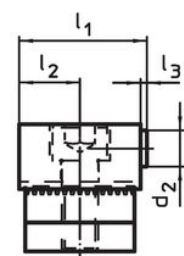

Obr. 4

Informace pro objednání

d ₁	l ₁	Rozměry		h ₁	[g]	Obj. č.
		l ₂ ±0,01 [mm]	b ₁ -0,05			
hladký, oboustranně – obrázek 1						
M12	40	20	44	21,4	395	1586.070

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.