


## Klínové vložky • zaoblené

1703.380

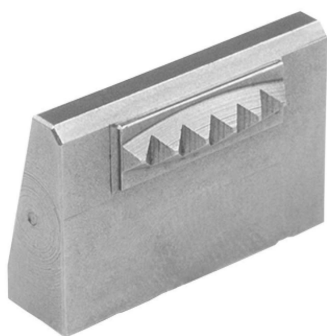


## Popis produktu

- Klínové vložky pro oblé nebo kulaté tvary, nezáleží na stavu povrchu a materiálu obrobků.
- Rychle vyměnitelné.
- Minimální hloubka upnutí 8 mm.

## Materiál

- Ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry

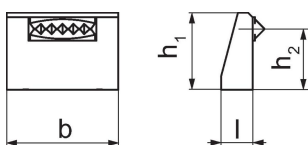

## Informace pro objednání

b	l	Rozměry		[g]	Obj. č.
		[mm]			
27,8	2,4	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	16	1703.380
		16,5	13		

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.