

## Drapakové lišty • otočné

1704.400




## Popis produktu

- Drapaková lišta, otočná, k montáži na 5-strannou čelist (jsou zapotřebí 4 ks)
- Pro upnutí na okraji surového obrobku, 3 popř. 5 mm
- Včetně 2 upevňovacích šroubů M6 x 16 (Obj.č. 1704.600)

## Materiál

- Ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry

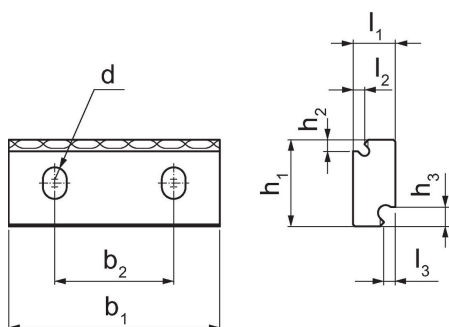

## Informace pro objednání

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	Rozměry			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[g]	Obj. č.
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
55	31	6,2	11	3	3	22,5	3	5	97	1704.400

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.