

Upínací úhelníky · polotovar
1906.810



Popis produktu

Materiál

- Šedá litina GG

Další informace


Poznámky

Nestandardní velikosti na objednávku.

Další produkty

- Závěsná oka závitová, samojistné


Výkres s rozměry

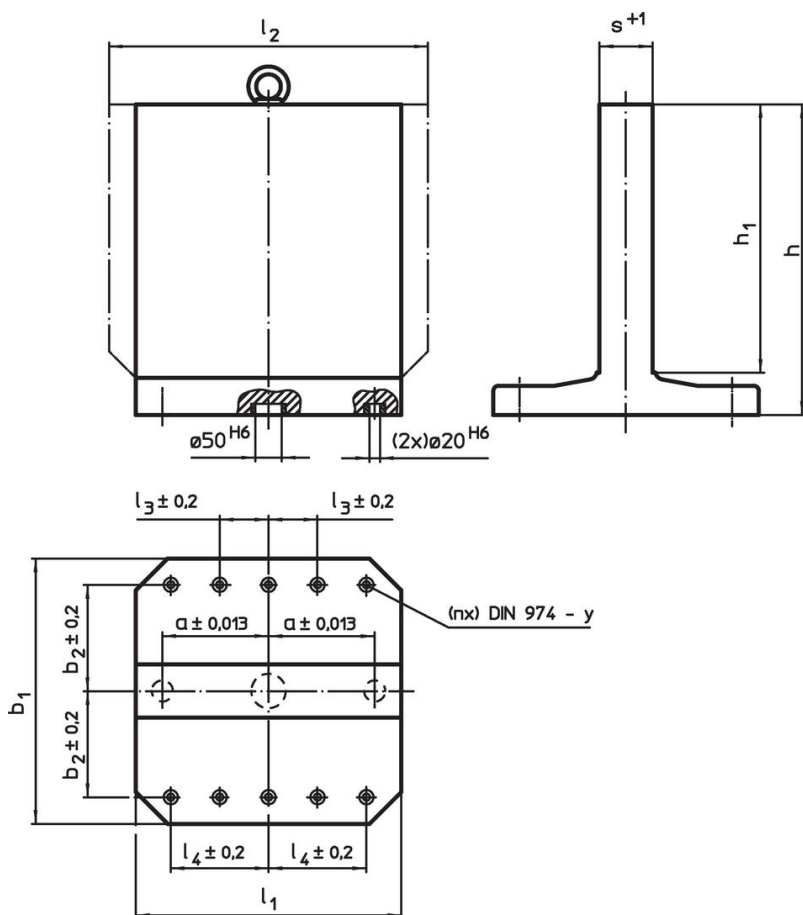

Informace pro objednání

$b_1 \times l_1$	h_1	h	Rozměry					y	Pro šrouby	Počet upevňovacích otvorů n	[kg]	Obj. č.
			a $\pm 0,013$	b_2 $\pm 0,2$	l_3 $\pm 0,2$	l_4 $\pm 0,2$	s $+1$					
[mm]												
Šedá litina GG												
800 x 800	800	910	300	300	100	300	151	16	M16	8	805	1906.810

Příklad použití

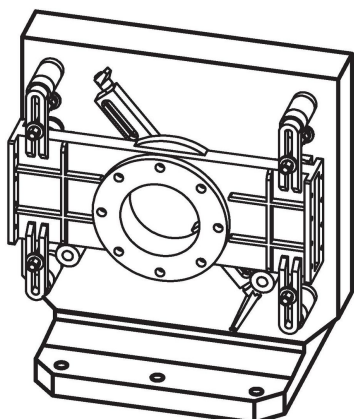

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.