

Stavitelné nohy • tlumící

22594.0045



Popis produktu

Stavitelné nohy se mohou univerzálně použít jako strojní nohy. Stavitelné nohy s pryžovou základnou mají tlumící a protihlukový účinek a zamezují poškození povrchu.

Materiál

Základní těleso

- NBR

Šroub

- Ocel, zinkovaná

Kotouč


- Ocel, zinkovaná

Další informace

Další produkty

- Gumové dorazy, válcové
- Gumové dorazy, parabolické
- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

Výkres s rozměry

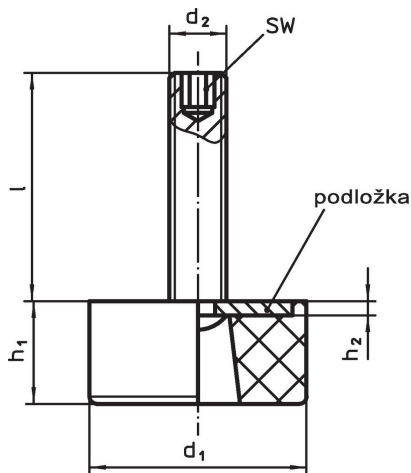

Informace pro objednání

Rozměry							Zatížitelnost při statickém zatížení max. [N]	 min. max. [°C]		 [g]	Obj. č. 22594.0045
d ₁	l	d ₂	h ₁	h ₂	SW						
50	45	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	98		

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.