

## Čípky

22690.0202



### Popis produktu

Použitelné jako podpěra, doraz a opěrná patka.

### Materiál


- Ocel, tvrzená, brynýrovaná

### Další informace


### Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Čípky, s plastovou plochou


### Výkres s rozměry

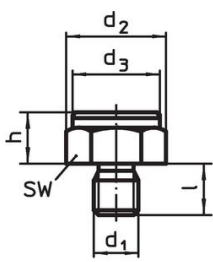


Obr. 1

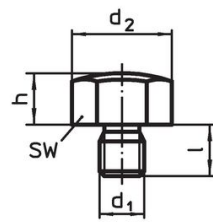


Obr. 2

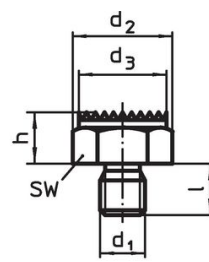


Obr. 3

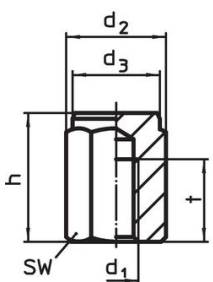

Obr. 4

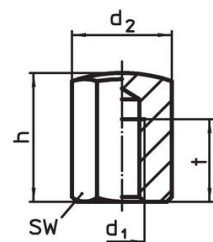


Obr. 5

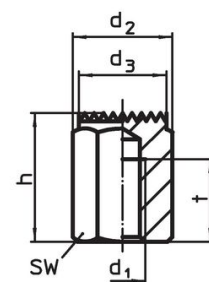

Obr. 6

### Informace pro objednání

h ±0,1	d <sub>1</sub>	Rozměry d <sub>2</sub> d <sub>3</sub> l [mm]			SW [mm]	Utahovací moment max. [Nm]	 [g]	Obj. č.
s vnějším závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 3								
15	M12	25,2	22	14	22	60	54	22690.0202

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.