

Olejoznaky

22860.0032



Popis produktu

Olejoznaky lze použít pro kontrolu hladiny u nádrží bez přetlaku.

Materiál

Těsnící kroužek

- NBR, odolný oleji a benzínu

Stupnice

- Plast, bílá

Kruhová matice

- Hliník Al


Skříčko

- Plexisklo (PMMA) čiré

Montáž

Montuje se do děr bez závitů Ø H11. Utěsní se dotažením kruhové matice.

Výkres s rozměry

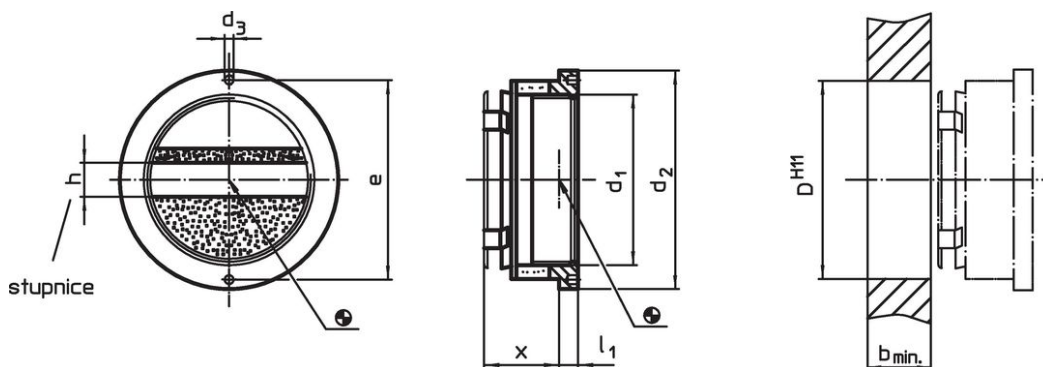


Informace pro objednání

Rozměry							Montážní otvor D H11 [mm]				Obj. č.
Velikost (průzor) d ₁	d ₂	d ₃	x ~	l ₁	b min.	e		min.	max.		
[mm]								[°C]			
bez stupnice											
32	45	3	18	5,5	12	40	38	-20	70	34	22860.0032

Příslušenství

	Velikost (průzor) d ₁	Rozměry		 [g]	Obj. č.
		d h9 [mm]	e		
montážní nářadí					
	32	2,8	40,0	36	22860.0832

Příklad použití

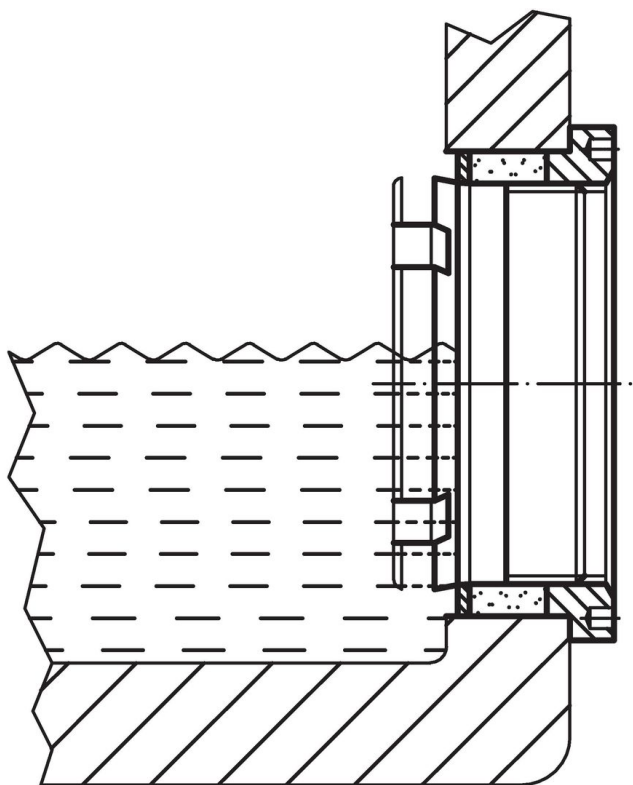

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.