

Podložky

23061.2404




Popis produktu

K zvětšení upínací výšky upínače horního EH 23310. a k výškovému vyrovnání styčných bodů.

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry

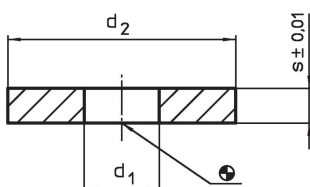

Informace pro objednání

d ₁	Rozměry		s ±0,01	Pro šrouby [mm]	[g]	Obj. č. 23061.2404
	d ₂ [mm]					
25	59,5		4	M24	71	

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.