

## Podložky

### 23061.2405




#### Popis produktu

K zvětšení upínací výšky upínače horního EH 23310. a k výškovému vyrovnání styčných bodů.

#### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

#### Výkres s rozměry

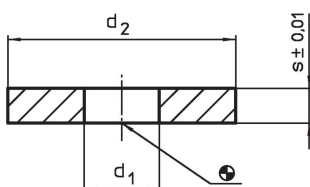

#### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	Rozměry		s ±0,01	Pro šrouby [mm]	[g]	Obj. č.
	d <sub>2</sub> [mm]					
25	59,5		5	M24	89	23061.2405

#### Shoda

##### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

##### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

##### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.