

## Podložky

23061.2420




### Popis produktu

K zvětšení upínací výšky upínače horního EH 23310. a k výškovému vyrovnání styčných bodů.


### Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

### Výkres s rozměry

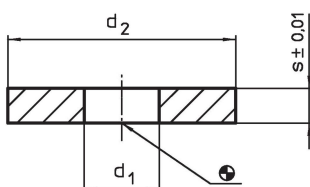

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	Rozměry		s ±0,01	Pro šrouby [mm]	 [g]	Obj. č. 23061.2420
	d <sub>2</sub> [mm]					
25	59,5		20	M24	358	

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.