

## Šestihranné matice s prstencem • DIN 6331 (výška 1,5 d)

23080.0012



### Popis produktu

Šestihranné matice s prstencem jsou vyrobeny dle DIN 6331.

### Materiál


- Zušlechtěná ocel, pevnost 10, fosfátovaná

### Další informace

### Odkazy

Utahovací momenty a pevnosti viz. příloha -  
Technická data -


### Výkres s rozměry

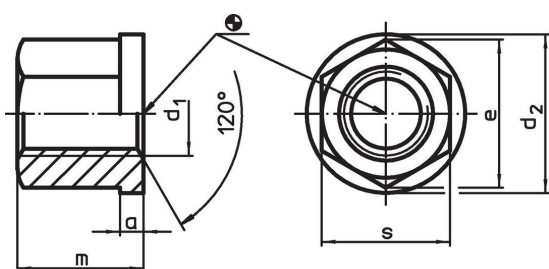

### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>   | a | d <sub>2</sub> | Rozměry |    |      | s  | [g]        | Obj. č. |
|------------------|---|----------------|---------|----|------|----|------------|---------|
|                  |   |                | e       | m  | [mm] |    |            |         |
| Zušlechtěná ocel |   |                |         |    |      |    |            |         |
| M12              | 4 | 25             | 20,8    | 18 | 18   | 30 | 23080.0012 |         |

### Příklad použití

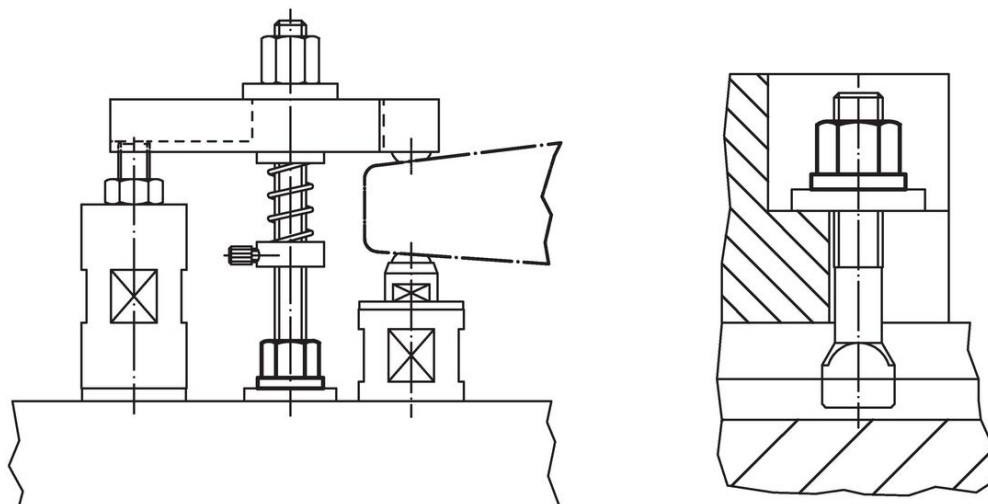

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.