

Naváděcí pouzdra • s prstencem, DIN 172 A  
23112.0131

## Popis produktu


Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

## Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

## Výkres s rozměry

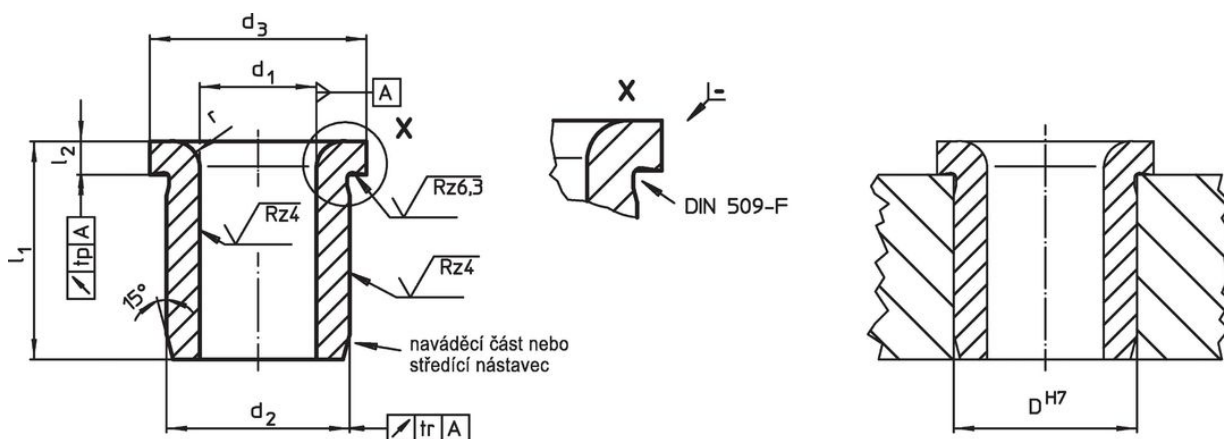

## Informace pro objednání

| d <sub>1</sub><br>F7 | l <sub>1</sub> | Rozměry                      |                |                |   | Montážní otvor<br>D<br>H7<br>[mm] | <br>[g] | Obj. č.    |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                | d <sub>2</sub><br>n6<br>[mm] | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | r |                                   |                                                                                              |            |
| 13                   | 28             | 22                           | 26             | 4              | 2 | 22                                | 58                                                                                           | 23112.0131 |

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

## Obsahuje látky SVHC &gt;0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

## Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.