

Naváděcí pouzdra • s prstencem, DIN 172 A

23112.0168



Popis produktu


Slouží např. ve vrtacích přípravcích jako vedení a zabezpečují opakovaně požadovanou přesnost.

Tvrzená a broušená pouzdra lze použít jako vrtací pouzdra nebo vedení hřídelí pro jejich odolnost proti opotřebení.

Materiál

- Cementační ocel, tvrzená

Výkres s rozměry

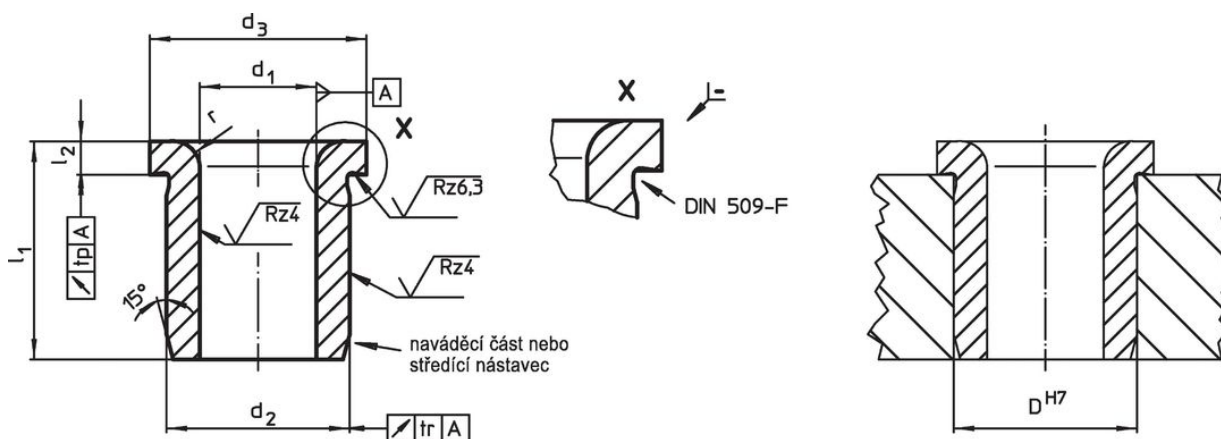

Informace pro objednání

| d_1 F7 | l_1 | Rozměry | | | | Montážní otvor D H7 | | Obj. č. |
|-------------|-------|-------------|-------|-------|---|---------------------------|-----|------------|
| | | d_2 n6 | d_3 | l_2 | r | D [mm] | [g] | |
| 16,5 | 36 | 26 | 30 | 4 | 2 | 26 | 93 | 23112.0168 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.