

## Třmenové držáky

24310.0970



## Popis produktu

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky se vyznačují ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Stejná konstrukce jako provedení s podložkou.


Díky větší dosedací ploše nejsou podložky zapotřebí.

## Materiál

## Držadlo

- Ocel, potažená plastem, černá


## Výkres s rozměry

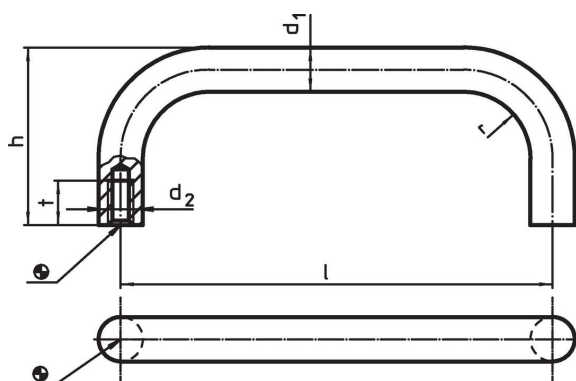

## Informace pro objednání

d <sub>1</sub>		l ±0,5		Rozměry d <sub>2</sub> h r t [mm]			Obj. č.
16		250		M6 59 18 12			523
Ocel							24310.0970

## Příklad použití

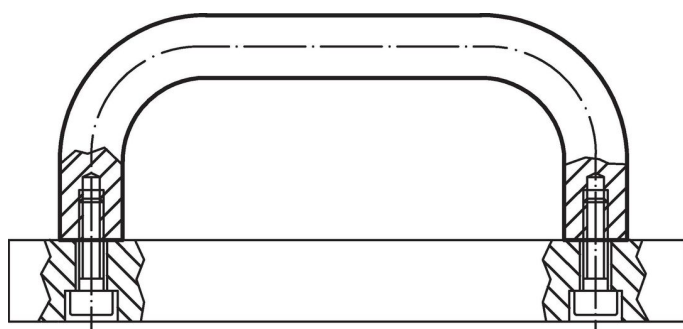

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.