

Upínací rukojeti • DIN 99

24470.0310




Popis produktu

Materiál

- Ocel, bryněvaná

Výkres s rozměry

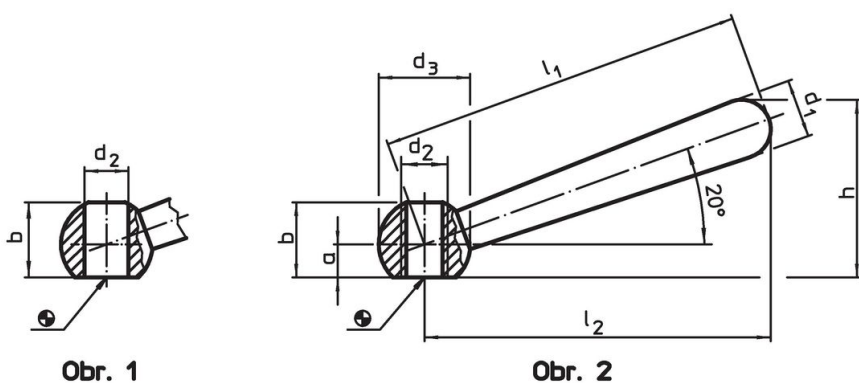

Informace pro objednání

l ₁	l ₂	a	Rozměry					h	[g]	Obj. č.
			b	d ₁	d ₂	d ₃	[mm]			
100	95	7,5	19	16	M12	25	47	142	24470.0310	

šikmá, se závitem, provedení N – obrázek 2, Ocel

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.