

Upínací matice • svařované

24470.0508




Popis produktu

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.


Materiál

- Ocel, zinkovaná

Výkres s rozměry

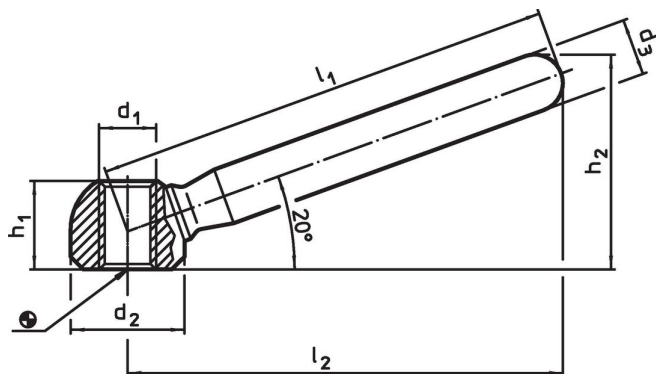

Informace pro objednání

l_1	l_2	d_1	Rozměry d_2		d_3	h_1	h_2		Obj. č.
	~		[mm]				~	[g]	
Ocel									
80	76	M10	20		12	15	37	83	24470.0508

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.