

Upínací matice • svařované

24470.0510




Popis produktu

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.

Materiál

- Ocel, zinkovaná

Výkres s rozměry

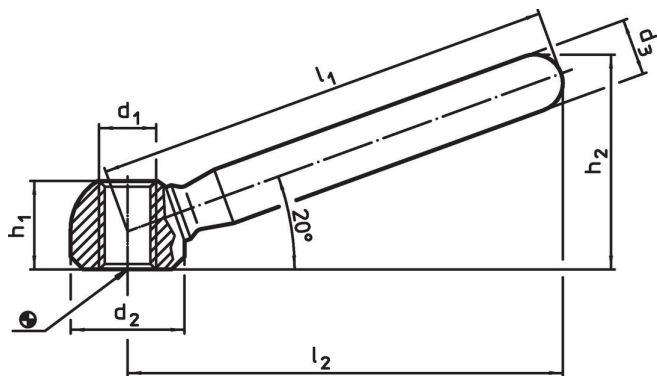

Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.	
l_1	l_2	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2		
[mm]							[g]	
100	95	M12	25	14	19	46	149	24470.0510

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.