

Matice s rukojetí • svařované

24470.0608




Popis produktu

Cenově výhodné provedení oproti DIN 99.

Materiál

- Nerez 1.4301, matná


Výkres s rozměry

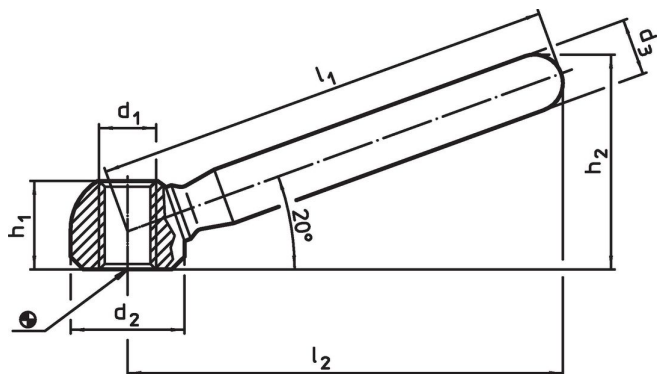

Informace pro objednání

l ₁	l ₂ ~	d ₁	Rozměry				h ₁	h ₂ ~	[g]	Obj. č.
			d ₂	d ₃	[mm]					
80	76	M10	20	12			15	37	83	24470.0608

Příklad použití

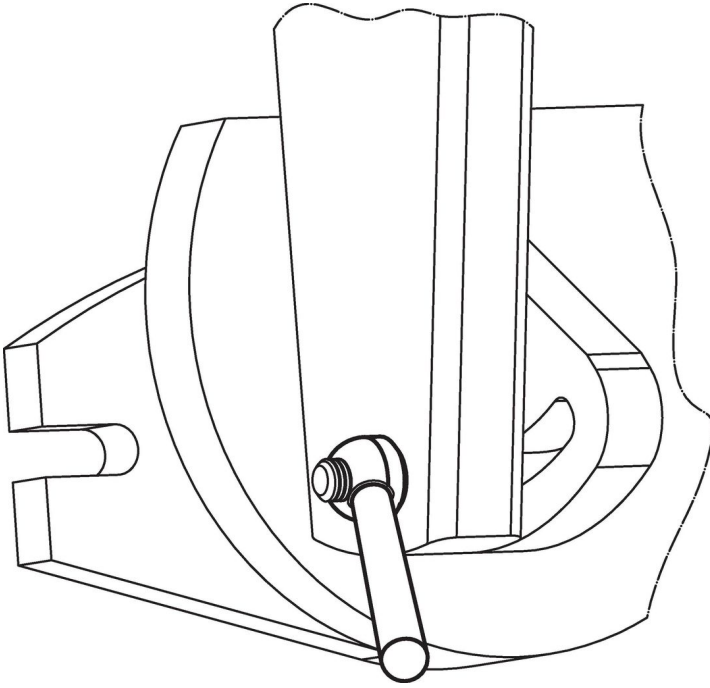

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.