

## Ruční kola plná • DIN 3670

24570.0351



## Popis produktu

Ze zadní strany jsou ergonomické nálitky.  
Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

## Materiál

## Ruční kolo

- Hliníkový odlitek

## Montáž


Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

## Další informace

## Další produkty

- Přítlačné podložky

## Výkres s rozměry

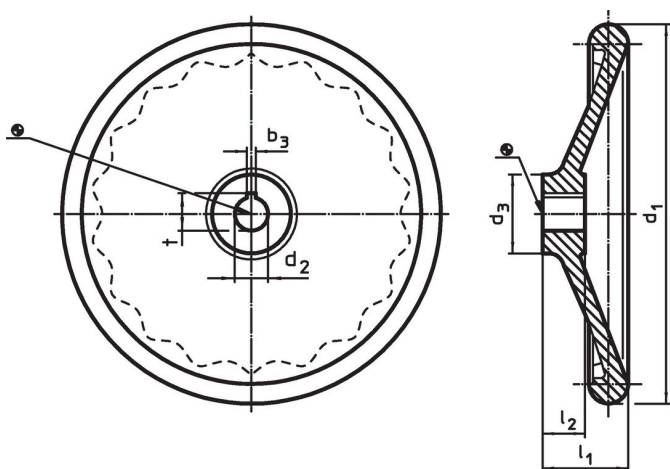


Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

## Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>                             | d <sub>2</sub><br>H7 | Rozměry        |                |                | Drážka v náboji DIN 6885 list 1 |      | [g]  | Obj. č.    |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|------|------|------------|
|  |                      | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | b <sub>3</sub>                  | t    |      |            |
|  |                      | [mm]           |                |                | [mm]                            |      |      |            |
| bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N |                      |                |                |                |                                 |      |      |            |
| 315  | 28                   | 56             | 56             | 33             | 8                               | 31,3 | 2670 | 24570.0351 |

## Příklad použití

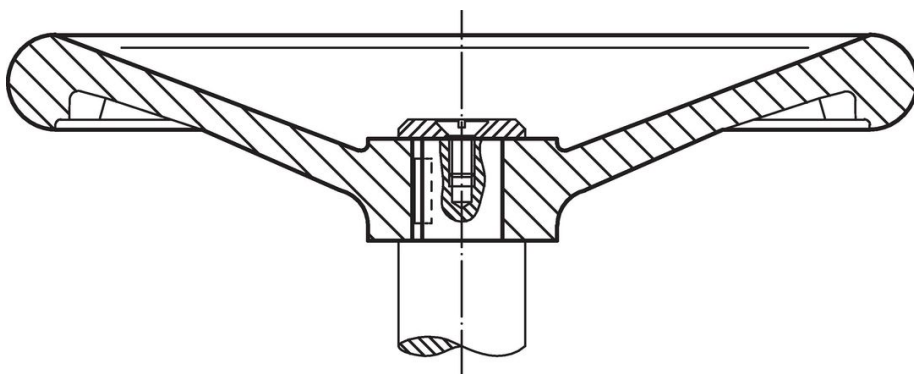

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.