

Ruční kola • DIN 950 šedá litina

24580.0521



Popis produktu

Náboj je obrobený, vñec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Materiál

Ruční kolo

- Šedá litina GG

Rukojeť DIN 39 EH 24450.

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Montáž


Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Další informace

Další produkty

- Přítlačné podložky
- Rukojeti otočné, DIN 98

Výkres s rozměry

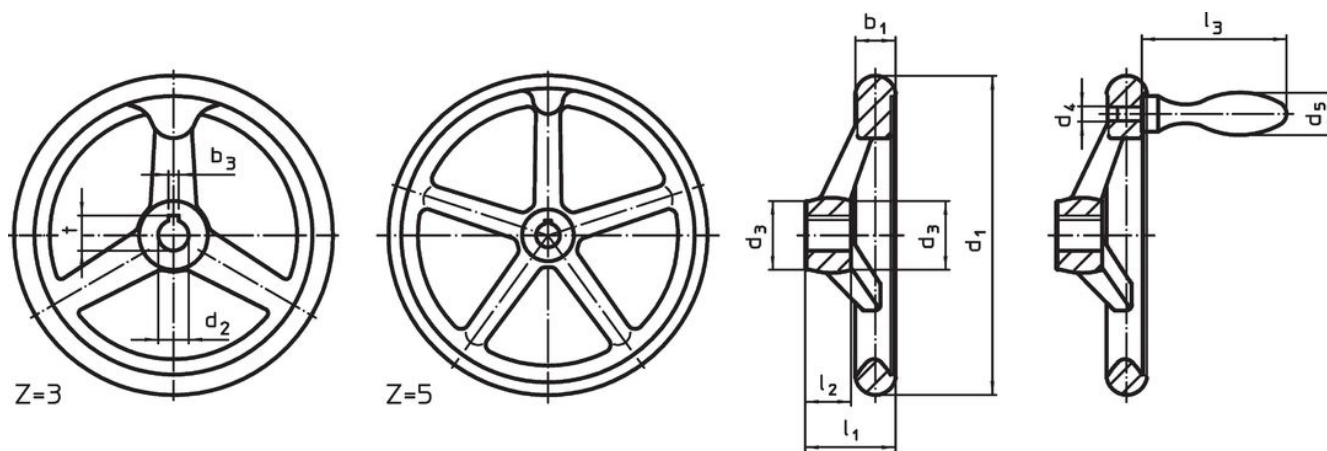

Obr. 1

Obr. 2

Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

Informace pro objednání

Rozměry								Drážka v náboji DIN 6885 list 1		Počet ramen z	Odpovídající rukojeť DIN 39 / DIN 98	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t	z	[mm]		
[mm]								[mm]					
s drážkou, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení N-F/G (dřívě: F 3) – obrázek 2													
160	16	32	M10	25	40	20	80	5	18,3	3	25	1380	24580.0521

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.