

## Ruční kola • odpovídající DIN 950, nerez

24591.0110



## Popis produktu

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

## Materiál

Ruční kolo  
• Nerez A4

## Montáž


Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

## Další informace

## Další produkty

- Přítlačné podložky

## Výkres s rozměry

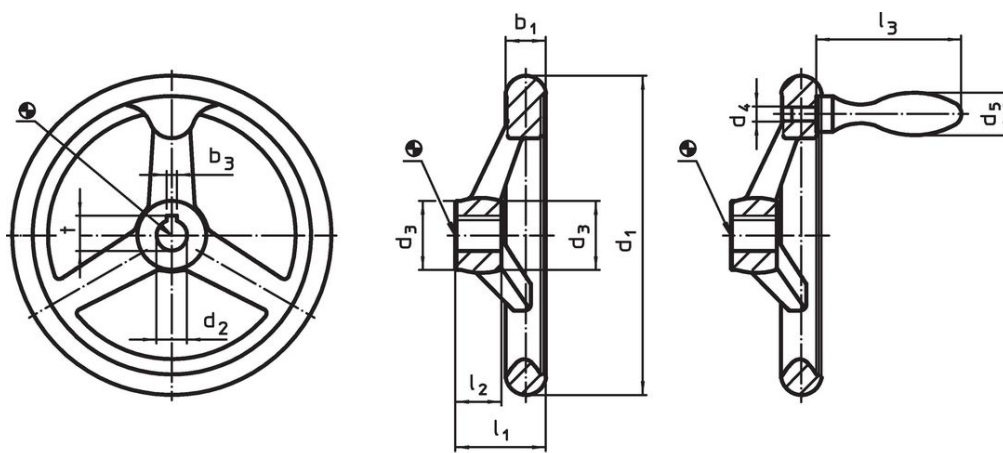

Obr. 1

Obr. 2

Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

## Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub><br>H9 | Rozměry        |                |                | Drážka v náboji DIN 6885 list 1 |      | Počet ramen | [g] | Obj. č.    |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
|   |                      | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | b <sub>3</sub>                  | t    |             |     |            |
| [mm]  |                      |                |                |                |                                 |      |             |     |            |
| s drážkou, bez rukojeti, provedení N-F/A (dřívě: A 3) – obrázek 1 |                      |                |                |                |                                 |      |             |     |            |
| 125   | 12                   | 27             | 35,5           | 18             | 4                               | 13,8 | 3           | 659 | 24591.0110 |

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.