

Ruční kola paprsková • slitina Al

24610.0141



Popis produktu

U všech ručních kol je náboj obrobený, věnec je ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný; neobrobené plochy jsou čistě otryskány. Díky leštění věnce a otryskání neobrobených ploch se nemusí kola dodatečně lakovat.

Materiál

Osový díl

- Ocel, zinkovaná

Ruční kolo

- Hliníkový odlitek

Montáž


Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Další informace

Další produkty

- Přítlačné podložky
- Válcové rukojeti, otočné

Výkres s rozměry

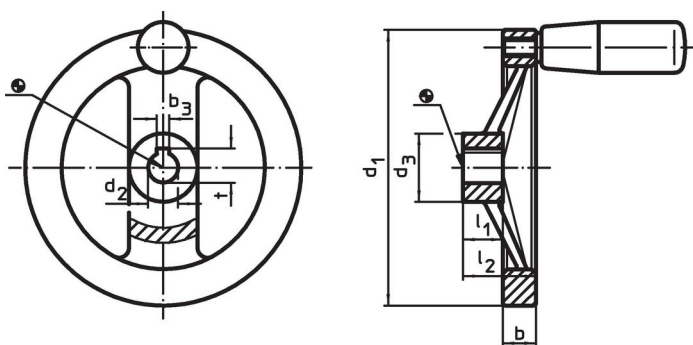

Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

Informace pro objednání

d ₁	d ₂ H7	Rozměry				Drážka v náboji DIN 6885 list 1		[g]	Obj. č.
		d ₃ [mm]	b	l ₁	l ₂ ~	b ₃	t [mm]		
s drážkou, bez válcové rukojeti									
250	26	48	23	28	51	8	29,3	1443	24610.0141

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.