

Hvězdice • Nerez

24690.0240



Popis produktu

Materiál

Držadlo


- Nerez 1.4301, matná

Další informace

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.

Výkres s rozměry

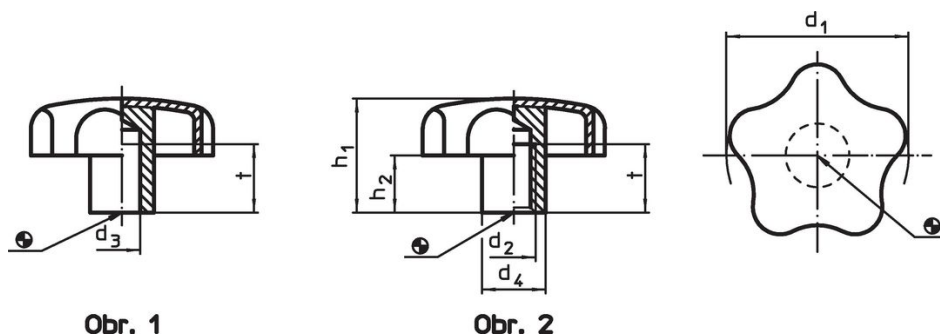


Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

d_1	d_3 H7	d_4	Rozměry			[g]	Obj. č.
			h_1 ~ [mm]	h_2 ~	t min.		
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1							
40	8	14	25	12,5	15	37	24690.0240

Příklad použití

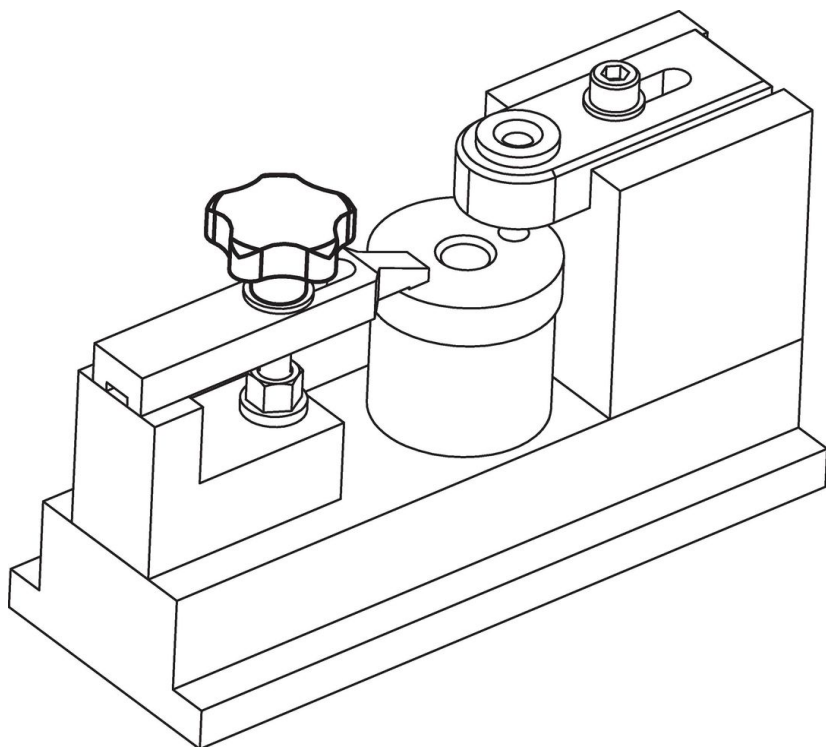

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.