

Hvězdice • nerez, plné
24690.0665



Popis produktu


Provedení bez ořepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).

Materiál

Držadlo

- Nerez 1.4305, matná


Výkres s rozměry

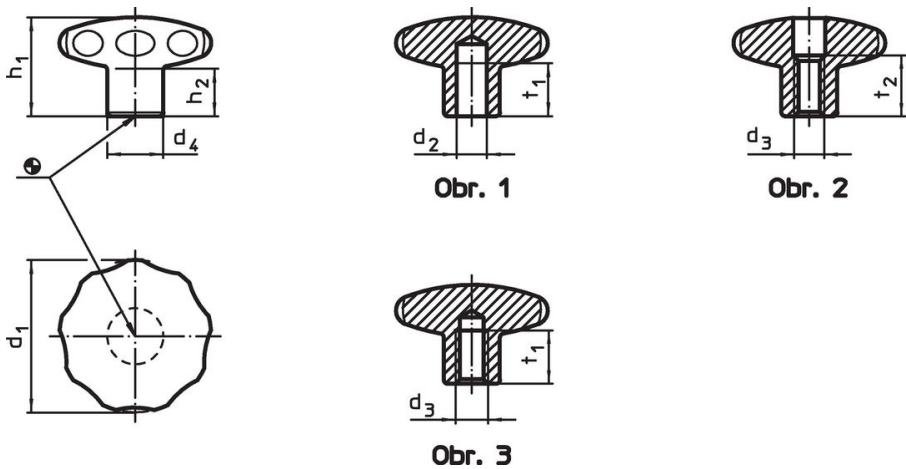

Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t ₁ min.		
[mm]						[g]	
s neprůchozím závitem – obrázek 3							
60	M10	25	39	18	18	395	24690.0665

Příklad použití

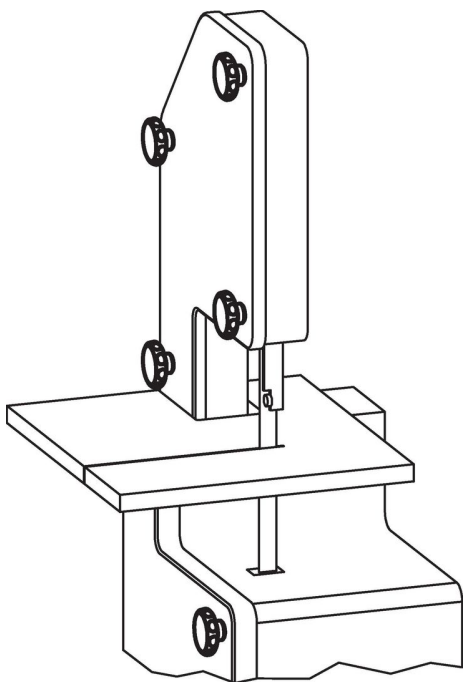

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.