

Hvězdice • odpovídající DIN 6336, nerez A4 24691.1340



Popis produktu


Provedení bez otřepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Materiál

Držadlo

- Nerez 1.4408, přesné litá, leštěná

Výkres s rozměry

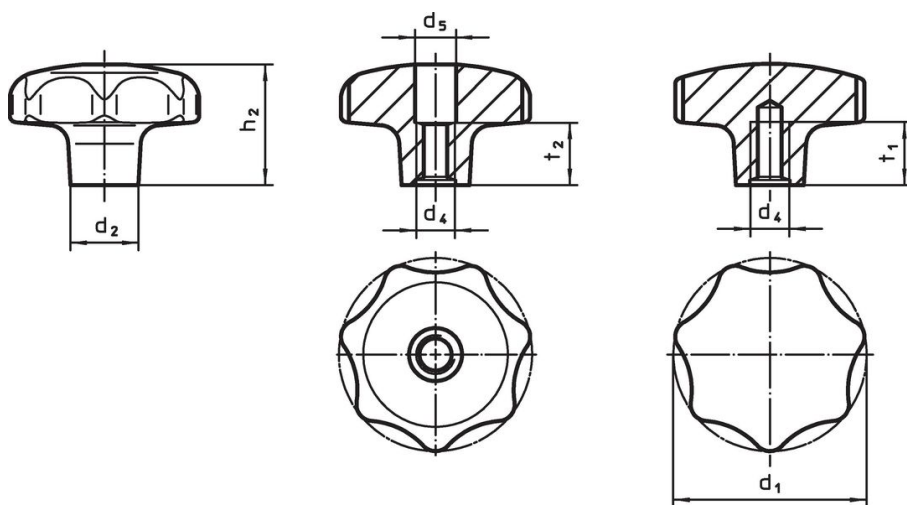

Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h ₂	t ₂	[g]	
s průchozím závitem – obrázek 1							
40	14	M8	8,4	25	13	103	24691.1340

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.