

## Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0094



### Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

### Materiál


- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

### Další informace

#### Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

### Výkres s rozměry

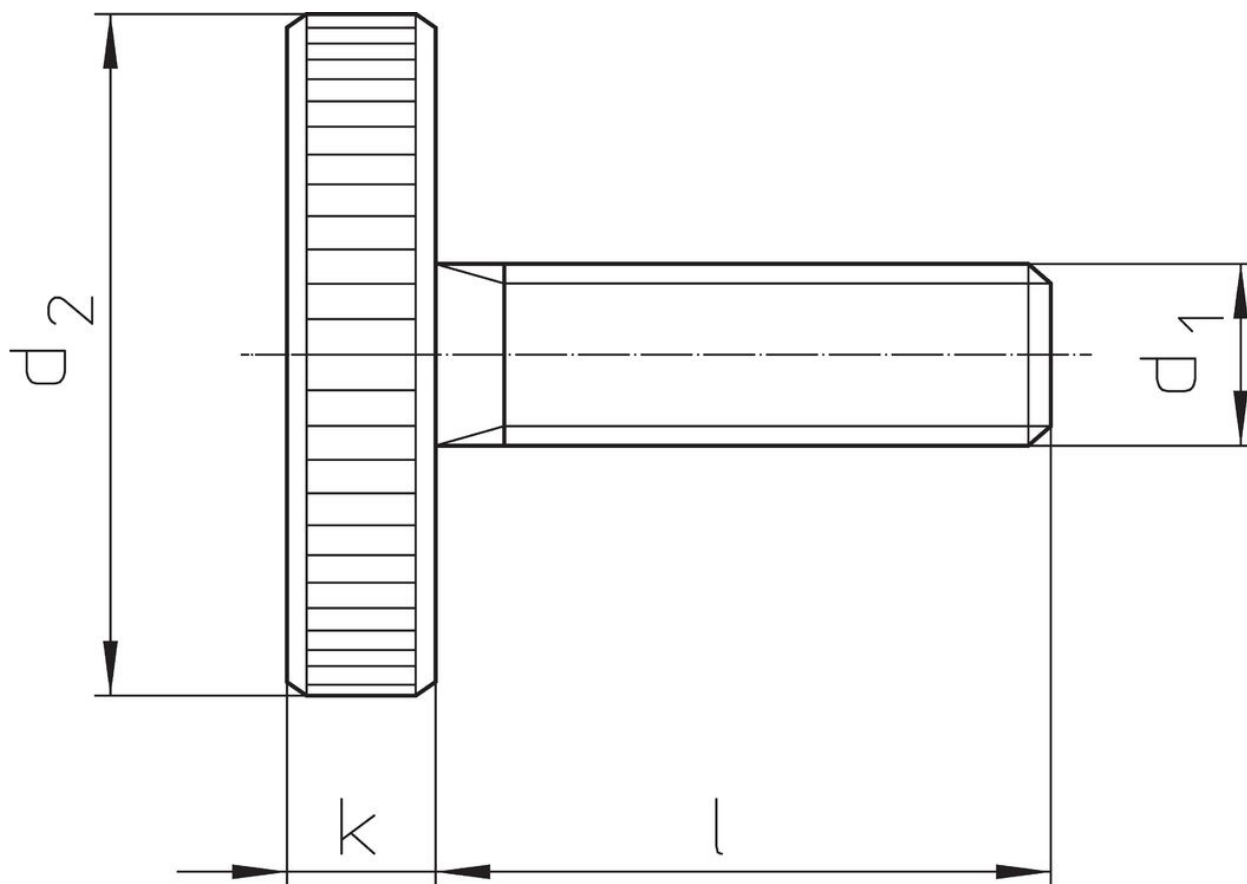

### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	l	Rozměry		k	[g]	Obj. č.
		d <sub>2</sub>	[mm]			
<b>Ocel</b>						
M4	12	16		3,5	6,1	24770.0094

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.