

## Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0154



## Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

## Materiál


- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

## Další informace


## Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

## Výkres s rozměry

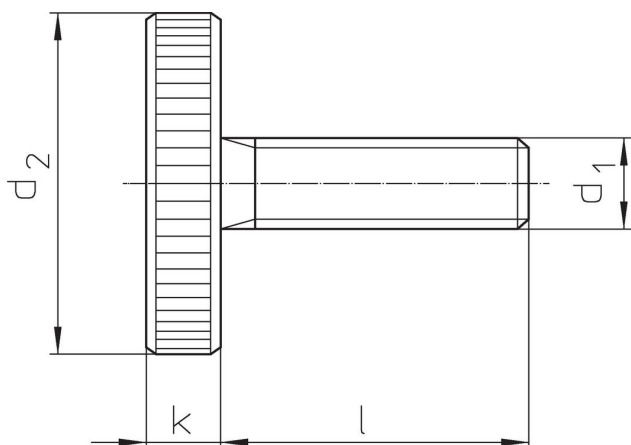

## Informace pro objednání

d <sub>1</sub>		l	Rozměry		d <sub>2</sub>	k		Obj. č.
			[mm]				[g]	
Ocel								
M8		20			30	6	37	24770.0154

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

## Obsahuje látky SVHC &gt;0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

## Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.