

## Šrouby rýhované ploché • DIN 653

24770.0313



## Popis produktu

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

## Materiál


- Nerez 1.4305, matná

## Další informace


## Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

## Výkres s rozměry

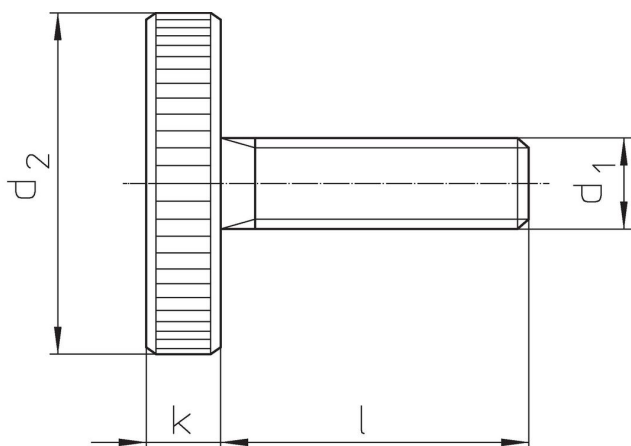

## Informace pro objednání

| d <sub>1</sub> | l  | Rozměry<br>[mm] | d <sub>2</sub> | k | <br>[g] | Obj. č.    |
|----------------|----|-----------------|----------------|---|--|------------|
| Nerez          |    |                 |                |   |  |            |
| M5             | 12 |                 | 20             | 4 | 11   | 24770.0313 |

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.