

Upínací kameny pro T-drážku

EH 1131.500 - EH 1131.700




Popis produktu

Materiál

- Ocel, tvrzená, broušená

Výkres s rozměry

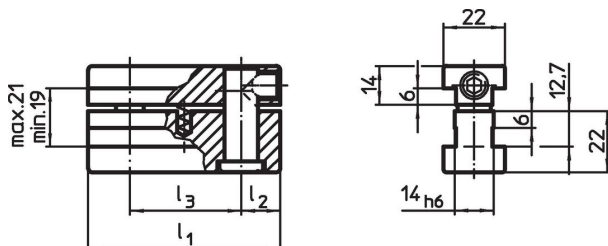

Informace pro objednání

| Systém | Rozměry | | | Obj. č. |
|--------|---------|---------------|-------|-----------------|
| | l_1 | l_2 [mm] | l_3 | |
| V70 | 23,5 | 13,5 | – | 106 1131.500 |
| V70 | 40,0 | 14,0 | 12 | 183 1131.600 |
| V70 | 69,0 | 14,5 | 40 | 326 1131.700 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.