


**QUALITÄT
UND
SICHERHEIT**




GESUND für Material und Anwender!

In unseren Produkten steckt über 80 Jahre Erfahrung in Produktion und Anwendung! Das zählt sich aus – in QUALITÄT, SICHERHEIT und GESUNDHEIT!

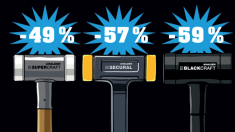


Vibration/Rückschlag

Die Schrotfüllung im Kopf unserer Schonhämmer minimiert den Rückprall. Bis zu 59 % weniger Vibrationen im Vergleich zu einem normalen 500g DIN-Schlosserhammer.

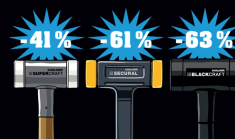

Lautstärke

Bis zu 63 % geringere Lärmbelastung im Vergleich zu einem normalen 500g DIN-Schlosserhammer.

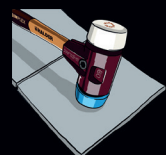


Materialschonend

Egal ob Stein, Aluminium oder Holz – unsere SIMPLEX-Einsätze hinterlassen nur gewünschte Spuren.



**Abgehende
Metallsplitter**

Die Schoneinsätze sind weicher als Stahl. Dadurch besteht keine Gefahr durch abgehende Metallsplitter.

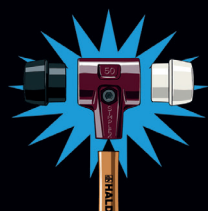

Nachrüstbar

Ressourcenschonend und kostensparend: Einsätze, Stiele und Gehäuse können individuell ausgetauscht und nachgerüstet werden.

ERWIN HALDER

**ZUSCHLAGEN
MIT HERSTELLERQUALITÄT**

**DAS ORIGINAL
MADE IN
GERMANY.**



ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Deutschland

T +49 7392 7009-0
F +49 7392 7009-160
info@halder.de
www.halder.de

#BeAnOriginalPro

Follow us:
@haldertools

Vertrieb durch:




DE/EH/08/2022

ERWIN HALDER



**EINFACH CLEVER:
DAS SIMPLEX
PRINZIP**

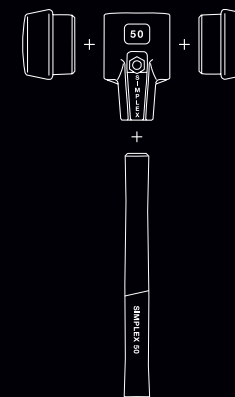

- 1** Alle Verschleißteile sind jederzeit einfach nachzurüsten
- 2** Auswechselbare Schlageinsätze unterschiedlicher Härtegrade
- 3** Gehäuse aus Temperguss, Aluminium oder verstärktem Temperguss
- 4** Drei verschiedene Stielarten aus hochwertigem Holz oder Fiberglas

- TPE-SOFT**
weich / abriebfrei
Härtegrad ●○○○○
- GUMMIKOMPOSITION**
mittelhart / dämpfend / geruchsneutral / verschleißarm
Härtegrad ●●○○○
- TPE-MID**
mittelhart / abriebfrei
Härtegrad ●●○○○
- SUPERPLASTIK**
mittelhart / sehr widerstandsfähig / verschleißfest
Härtegrad ●●●○○
- PLASTIK**
hart / öl- und fettbeständig
Härtegrad ●●●●○
- NYLON**
hart / sehr verschleißfest / kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen) / öl- und fettbeständig / geräuscharm / für sehr hohe Schlagkraft
Härtegrad ●●●●○
- WEICHMETALL**
hart / hitzeunempfindlich
Härtegrad ●●●●●
- KUPFER**
mit Kunststoffhülse / hart
Härtegrad ●●●●●

BAU / GARTEN-/LANDSCHAFTSBAU



BRUCHEMPFINDLICHE PLATTEN VERLEGEN

3113.060	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/TPE-mid · Ø 60 mm · extra leicht
3137.060	SIMPLEX-Schonhammer TPE-mid/Superplastik · Ø 60 mm · extra leicht

PFLASTERARBEITEN

3027.050	SIMPLEX-Schonhammer Gummikomp./Superplastik · Ø 50 mm
3027.260	SIMPLEX-Schonhammer Gummikomp. mit Standfuß/Superplastik · Ø 60 mm
3027.282	SIMPLEX-Schonhammer, extra kurzer Stiel Gummikomp. mit Standfuß/Superplastik · Ø 80 mm

RANDSTEINE SETZEN / L-STEINE SETZEN

3027.280	SIMPLEX-Schonhammer Gummikomp. mit Standfuß/Superplastik · Ø 80 mm
3027.261/ 3027.281	SIMPLEX-Vorschlaghammer Gummikomp. mit Standfuß/Superplastik · Ø 60/80 mm
3027.100	SIMPLEX-Vorschlaghammer Gummikomp./Superplastik · Ø 100 mm

NATURSTEINE SETZEN / MAUERWERK/TREPPEN SETZEN

3013.060/ 3013.080	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/TPE-mid · Ø 60/80 mm
-----------------------	--

SCHALUNGSBAU

3366.0S5/ 3366.0S6	Schlegel rückschlagfrei · Ø 100 mm (5 kg) / 100 mm (6,5 kg)
-----------------------	--

HÖHENUNTERSCHIEDE AUSGLEICHEN / UNTERBAU VERDICHTEN

3688.001	Klopfholz · 200x140x40 mm
----------	---------------------------

FLIESEN LEGEN

3113.040	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/TPE-mid · Ø 40 mm · extra leicht
----------	--

TROCKENBAU

3013.050	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/TPE-mid · Ø 50 mm
----------	---

3380.045	SECURAL-Schonhammer rückschlagfrei · rechteckige Einsätze 35x45 mm
----------	---

SCHNURREISEN/METALLPFÄHLE EINSCHLAGEN

3366.060/ 3366.070	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 60/70 mm
-----------------------	---

GLASER / FENSTERBAU



SCHEIBEN EINGLASEN / ALU- UND KUNSTSTOFFLEISTEN SETZEN

3380.140	SECURAL plus-Schonhammer rückschlagfrei · rechteckige Einsätze 30x40 mm mit speziellem Griffende zum Einpressen der Gummidichtungen
----------	--



SCHREINERARBEITEN



BEARBEITUNG LEICHTER, EMPFINDLICHER WERKSTÜCKE / FURNIERARBEITEN / MÖBELMONTAGE

3017.051	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/Superplastik · 50:40 · Ø 50 mm
----------	--

3117.051	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/Superplastik · 50:40 · Ø 50 mm · extra leicht
----------	---

RÜCKSCHLAGFREIES ARBEITEN / STEMMARBEITEN

3366.040/ 3366.060	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 40/60 mm
-----------------------	---

3380.045	SECURAL-Schonhammer rückschlagfrei · rechteckige Einsätze 35x45 mm
----------	---

ZIMMERMANN / DACHDECKER



DACHSTUHL SETZEN / BALKEN POSITIONIEREN

3027.080	SIMPLEX-Schonhammer Gummikomp./Superplastik · Ø 80 mm
----------	--

3027.100	SIMPLEX-Vorschlaghammer Gummikomp./Superplastik · Ø 100 mm
----------	---

3366.070	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 70 mm
----------	--

FERTIGWÄNDE SETZEN

3013.080	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/TPE-mid · Ø 80 mm
----------	---

3366.107	SUPERCRAFT-Vorschlaghammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 100 mm
----------	---

STEMMARBEITEN

3366.040	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 40 mm
----------	--

3117.050	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/Superplastik · Ø 50 mm · extra leicht
----------	---

DAMPFSPERREN FIXIEREN

3688.003	Magnethalter schwarz
----------	----------------------

SPENGLERARBEITEN



ABKANT- UND BIEGEARBEITEN

3366.225/ 3366.230	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · 1 Seite mit abgerundetem Einsatz · Ø 25/30 mm
-----------------------	--

3118.030/ 3118.040	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/Nylon · Ø 30/40 mm · extra leicht
-----------------------	---

INSTALLATIONSARBEITEN

3677.030	FERROPLEX-Kombihammer Stahlhammer plus Schonhammer · Ø 30 mm
----------	---

3968.030	BASEPLEX-Schonhammer Celluloseacetat/Nylon · Ø 30 mm
----------	---

WARTUNG / REPARATUR



LEICHTE BIS MITTELSCHWERE ARBEITEN

3026.040/ 3026.050	SIMPLEX-Schonhammer Gummikomp./Plastik · Ø 40/50 mm
-----------------------	--

3968.040/ 3968.050	BASEPLEX-Schonhammer Celluloseacetat/Nylon · Ø 40/50 mm
-----------------------	--

KRAFTVOLLE ARBEITEN

3366.050/ 3366.060/ 3366.070	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 50/60/70 mm
------------------------------------	--

3377.050/ 3377.060/ 3377.070	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Stahlrohrstiel · Ø 50/60/70 mm
------------------------------------	---

KFZ-/NFZ-BEREICH

3399.050	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · 3-Komponentenstiel · Ø 50 mm
----------	---

3749.040	SIMPLEX-Schonhammer Kupfer/Weichmetall · Fiberglasstiel · Ø 40 mm
----------	--

3408.012	Durchschlag · Ø 12 mm
----------	-----------------------

FESTSITZENDE RÄDER LÖSEN

3379.060	BLACKCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei komplett mit Polyurethan ummantelt · Ø 60 mm
----------	---

3366.081	SUPERCRAFT-Vorschlaghammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 80 mm
----------	--

METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE



POSITIONIEREN / FÜGEN VON WERKSTÜCKEN

3377.040/ 3377.050/ 3377.060	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Stahlrohrstiel · Ø 40/50/60 mm
------------------------------------	---

3408.030/ 3408.040	Klopfer rückschlagfrei · Ø 30/40 mm
-----------------------	--

3366.107	SUPERCRAFT-Vorschlaghammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 100 mm
----------	---

RICHTARBEITEN / ANLAGENBAU

3748.040	SIMPLEX-Schonhammer Kupfer/Nylon · Fiberglasstiel · Ø 40 mm
----------	--

3377.060	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Stahlrohrstiel · Ø 60 mm
----------	---

3366.107	SUPERCRAFT-Vorschlaghammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 100 mm
----------	---

GEHÄUSEMONTAGE / FORMENBAU

3089.050/ 3089.060	SIMPLEX-Schonhammer Nylon/Weichmetall · Ø 50/60 mm
-----------------------	---

BODENLEGER



PARKETT/LAMINAT VERLEGEN

3380.040	SECURAL-Schonhammer rückschlagfrei · rechteckige Einsätze 30x40 mm
----------	---



POLSTERER / SATTLER



ZIERNÄGEL EINSCHLAGEN / ZIERNAHT FLACHKLOPFEN

3366.225	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · 1 Seite mit abgerundetem Einsatz · Ø 25 mm
----------	---

LÖCHER STANZEN, ÖSEN / KRAMPEN EINSCHLAGEN

3366.040/ 3366.050	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 40/50 mm
-----------------------	---

3377.140/ 3377.150	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · fluoreszierend · Ø 40/50 mm
-----------------------	--

ABSCHLAGEN VON POLSTERMÖBELN / KLAMMERN LÖSEN

3017.051	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/Superplastik · 50:40 · Ø 50 mm
----------	--

3117.051	SIMPLEX-Schonhammer TPE-soft/Superplastik · 50:40 · Ø 50 mm · extra leicht
----------	---

LAND-/FORSTWIRTSCHAFT



SPALTEN VON METERHOLZ, KEILARBEITEN

3008.160	SIMPLEX-Spalthammer · 4.100 g
----------	-------------------------------

SPALTEN VON NADELHOLZ, KEILARBEITEN

3008.750	SIMPLEX-Spaltaxt, schlanke Form · 2.700 g
----------	---

SPALTEN VON LAUBHOLZ, KEILARBEITEN

3008.751	SIMPLEX-Spaltaxt mit Keilstegen · 2.840 g
----------	---

SPALTEN KLEINERER HOLZSCHEITE / ANZÜNDHOLZ

3555.375	Handbeil, geschmiedet · 1.000 g
----------	---------------------------------

KEILARBEITEN

3366.0S6	Schlegel rückschlagfrei · Ø 100 mm (6,5 kg)
----------	--

3366.060	SUPERCRAFT-Schonhammer rückschlagfrei · Hickorstiel · Ø 60 mm
----------	--

3556.260	Drehspaltkeil
----------	---------------

ZAUNBAU

3007.125	SIMPLEX-Vorschlaghammer Superplastik · Ø 125 mm
----------	--

3366.0S6	Schlegel rückschlagfrei · Ø 100 mm (6,5 kg)
----------	--

BAUMKONTROLLE

3127.040	SIMPLEX-Schonhammer Gummikomp./Superplastik · Ø 40 mm · extra leicht
----------	---

Weitere Modelle und Kombinationen finden Sie auf www.halder.de