

Federnde Druckstücke · glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen

22080.0130



Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

Bolzen

- Thermoplast POM, weiß

Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4303

Feder

- Rostfreier Stahl

Montage


Für die Aufnahmebohrung von d_1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Maßzeichnung

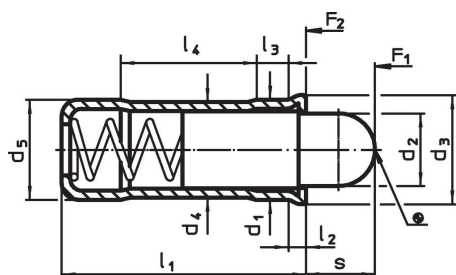


Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | | | | Hub s | Federkraft ¹⁾ | | Temperatur | | Aufnahmebohrung H7 | Gewicht [g] | Art.-Nr. |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--------------------------|-------|------------|------|-----------------------|----------------|------------|
| d_1 | d_2 | d_3 | d_4 | d_5 | l_1 | l_2 | l_3 | l_4 | | F_1 | F_2 | min. | max. | | | |
| +0,1 +0,04 | | | | ±0,04 | | ~ | ~ | ~ | [mm] | ~ | ~ | [°C] | | | | |
| Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8,1 | 11 | 9,55 | 10 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | -30 | 50 | 10 | 4,8 | 22080.0130 |

¹⁾ statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel

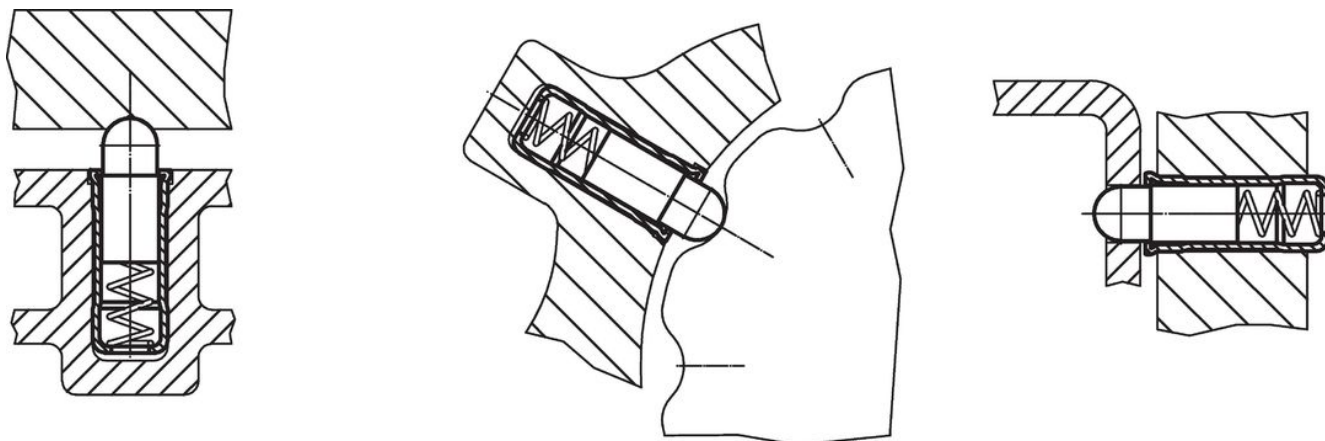

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.