

## Rastbolzen kompakt • mit Sechskantbund

22110.0213



### Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.  
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

### Werkstoff

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

#### Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

### Montage

Einschraublänge über Distanzringe  
(EH 22120.) anpassbar.

### Weiterführende Informationen


### Hinweise

Knopf nicht demontierbar.  
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

### Weitere Produkte

- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen

### Maßzeichnung

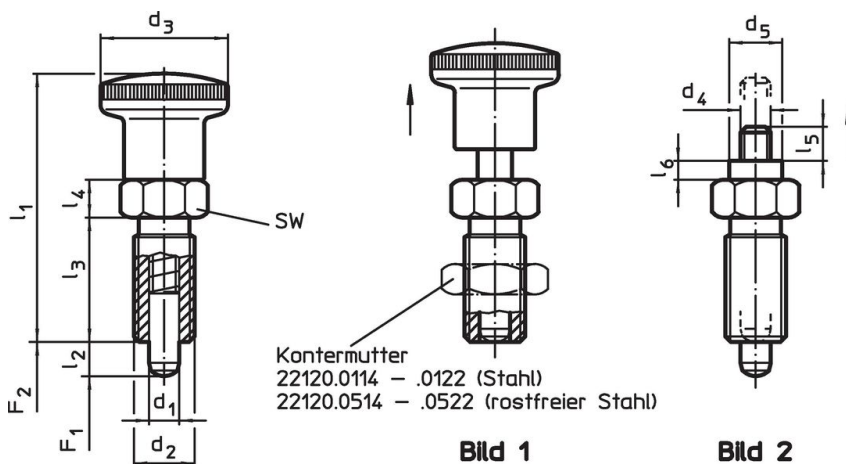

Bestellinformationen


| Abmessungen                                   |                |                        |                |                |                |                | SW                  | Federkraft <sup>1)</sup> |      |  |  | Art.-Nr. |            |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| d <sub>1</sub>                                | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~      | min. | max.                                                                                |                                                                                     |          |            |
| -0,02                                         |                |                        |                |                |                |                |                     |                          |      |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| -0,05                                         |                |                        |                |                |                |                |                     |                          |      |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| [mm]                                          |                |                        |                |                |                |                | [mm]                | [N]                      |      | [°C]                                                                                |                                                                                     | [g]      |            |
| mit Knopf, schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl |                |                        |                |                |                |                |                     |                          |      |                                                                                     |                                                                                     |          |            |
| 8                                             | M16 x 1,5      | 12                     | 28             | 58             | 26             | 8              | 17                  | 8,5                      | 28   | -30                                                                                 | 80                                                                                  | 62       | 22110.0213 |

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

Zubehör

|                                                                                   | Abmessungen<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Schlüsselweite<br>[mm] | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontermutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl                                 |                                       |                        |                                                                                            |            |
|  | M16 x 1,5                             | 24                     | 15,0                                                                                       | 22120.0518 |

Anwendungsbeispiel

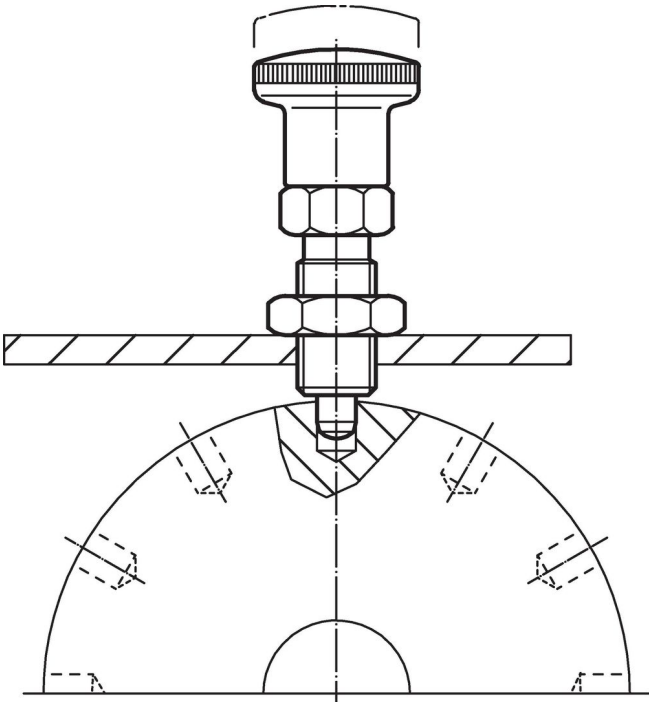

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.