

Kugeldruckschrauben • mit Kopf, Kugel verdrehgesichert

22700.0204



Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel
• Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube
• Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm²

Weiterführende Informationen

Hinweise

Gewindeauslauf l₄ beachten!
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.


Verweise

Gewindegewinde auf Anfrage, siehe Anhang
- Technische Daten -

Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel

Maßzeichnung

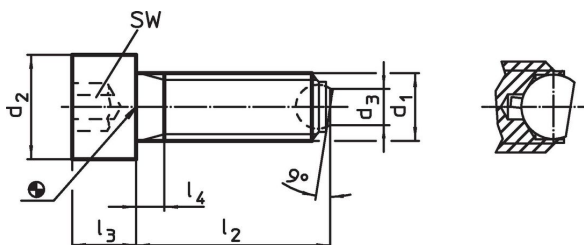


Bestellinformationen

Abmessungen							Kugeldurchmesser	SW [mm]	Belastbarkeit bei statischer Belastung ¹⁾ max. [kN]	[g]	Art.-Nr.
d ₁	l ₂ ~	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	[mm]					
abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl											
M10	40	16	6	10	4,5	7	8	12	31	22700.0204	

¹⁾ Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

Anwendungsbeispiel

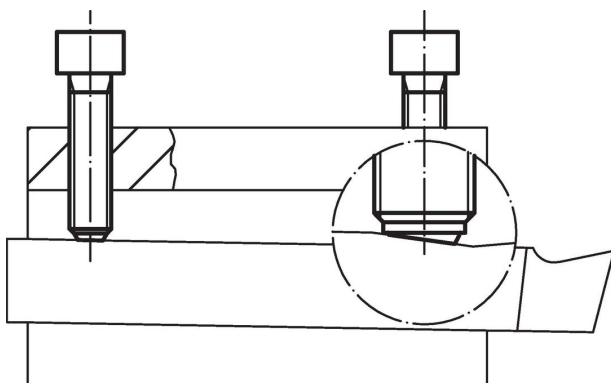



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.