

## Kugeldruckschrauben · ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert

22700.0724



### Produktbeschreibung

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.  
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

### Werkstoff

- Kugel**
- Kugellagerstahl, gehärtet
- Schraube**
- Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Sonderausführung auf Anfrage.


#### Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang  
- Technische Daten -


#### Weitere Produkte

- Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel
- Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde
- Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund

### Maßzeichnung

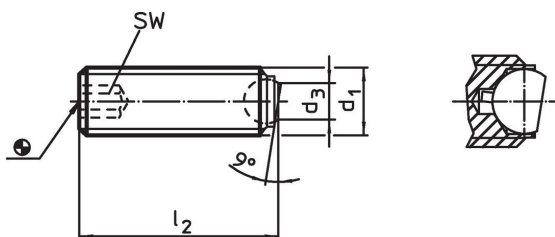

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Abmessungen		Kugeldurchmesser	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung <sup>1)</sup> max.		Art.-Nr.
		d <sub>3</sub>						
		[mm]			[mm]	[kN]	[g]	
<b>abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl</b>								
M12	30	7,2		8,5	6	18	18	22700.0724

<sup>1)</sup> Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl.

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.