

Muttern für T-Nuten • lang

23020.0140




Produktbeschreibung

Muttern für T-Nuten "lang" sind, im Gegensatz zur Ausführung nach DIN 508, verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere zur Montage im Nutenkreuz.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert


Maßzeichnung

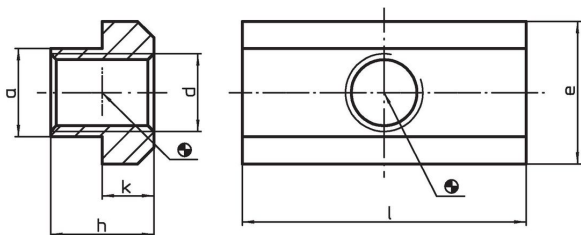

Bestellinformationen

| Nutenmaß [mm] | Abmessungen | | | | | | Art.-Nr. |
|------------------|-------------|------|----|----|----|---|------------|
| | d | a | e | l | h | k | |
| 14 | M12 | 13,6 | 22 | 44 | 16 | 8 | 23020.0140 |

Anwendungsbeispiel

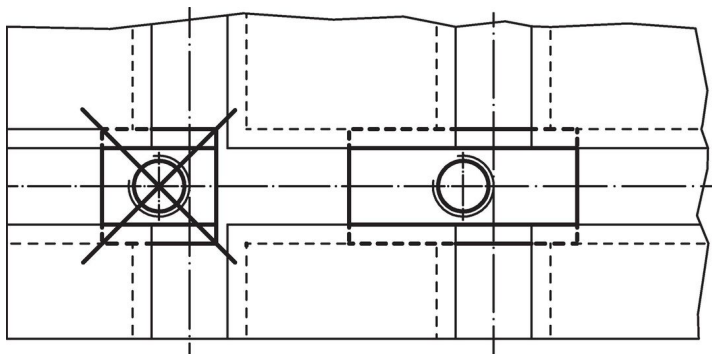

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.