

Muttern für T-Nuten • Rhombus, Rohling

23020.0641




Produktbeschreibung

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Werkstoff

- Vergütungsstahl, blank

Maßzeichnung

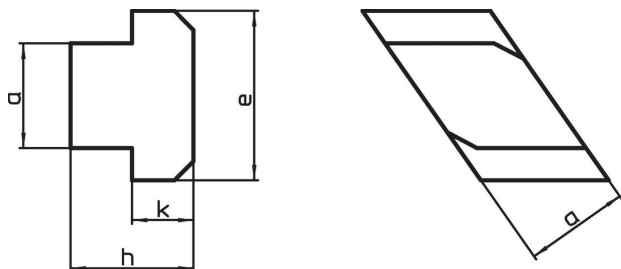

Bestellinformationen

| Nutenmaß [mm] | Abmessungen | | | | Art.-Nr. |
|------------------|-------------|-----------|----|---|------------|
| | a | e [mm] | h | k | |
| 14 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 23020.0641 |

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.